

ローレット



- 材質…SKS₂(熱処理、研磨仕上)
- サイズ…外径19mm×厚み6.4mm×穴径4.8mm

ORIENTAL (1個価格)

平目				R目				L目									
品番	番号	ピッチ	円周の山数	価格	税込価格(10%)	品番	番号	ピッチ	円周の山数	価格	税込価格(10%)	品番	番号	ピッチ	円周の山数	価格	税込価格(10%)
EA591RA-14	No.14	1.81mm	33	900円	990円	EA591RB-12	No.12	2.12mm	23	1,190円	1,309円	EA591RC-12	No.12	2.12mm	23	1,190円	1,309円
EA591RA-16	No.16	1.58mm	36	900円	990円	EA591RB-14	No.14	1.81mm	33	900円	990円	EA591RC-14	No.14	1.81mm	33	900円	990円
EA591RA-18	No.18	1.41mm	42	900円	990円	EA591RB-16	No.16	1.58mm	36	900円	990円	EA591RC-16	No.16	1.58mm	36	900円	990円
EA591RA-20	No.20	1.27mm	47	900円	990円	EA591RB-18	No.18	1.41mm	42	900円	990円	EA591RC-18	No.18	1.41mm	42	900円	990円
EA591RA-22	No.22	1.15mm	52	900円	990円	EA591RB-20	No.20	1.27mm	47	900円	990円	EA591RC-20	No.20	1.27mm	47	900円	990円
EA591RA-24	No.24	1.05mm	57	900円	990円	EA591RB-22	No.22	1.15mm	52	900円	990円	EA591RC-22	No.22	1.15mm	52	900円	990円
EA591RA-26	No.26	0.97mm	61	900円	990円	EA591RB-24	No.24	1.05mm	57	900円	990円	EA591RC-24	No.24	1.05mm	57	900円	990円
EA591RA-28	No.28	0.90mm	65	900円	990円	EA591RB-26	No.26	0.97mm	61	900円	990円	EA591RC-26	No.26	0.97mm	61	900円	990円
EA591RA-30	No.30	0.84mm	70	900円	990円	EA591RB-28	No.28	0.90mm	65	900円	990円	EA591RC-28	No.28	0.90mm	65	900円	990円
EA591RA-32	No.32	0.79mm	75	900円	990円	EA591RB-30	No.30	0.84mm	70	900円	990円	EA591RC-30	No.30	0.84mm	70	900円	990円
EA591RA-36	No.36	0.70mm	84	900円	990円	EA591RB-32	No.32	0.79mm	75	900円	990円	EA591RC-32	No.32	0.79mm	75	900円	990円
EA591RA-42	No.42	0.60mm	99	900円	990円	EA591RB-36	No.36	0.70mm	84	900円	990円	EA591RC-36	No.36	0.70mm	84	900円	990円
EA591RA-50	No.50	0.50mm	117	900円	990円	EA591RB-42	No.42	0.60mm	99	900円	990円	EA591RC-42	No.42	0.60mm	99	900円	990円
						EA591RB-50	No.50	0.50mm	117	900円	990円	EA591RC-50	No.50	0.50mm	117	900円	990円

ローレットホルダー(平目用)



- 平目用ホルダー
- シャンク角…16mm
- 全長…110mm
- ローレット用シャフト付
- ローレット別売

品番 EA591RA 価格 **1,850円** 税込価格(10%) 2,035円

- ローレットはEA591RA-14~50(平目)を(1個価格)でご使用下さい。

ローレットホルダー(R目・L目用)



- R目、L目用ホルダー
- シャンク角…16mm
- 全長…125mm
- ローレットR目・L目を使用し歯の子目を入れます。
- ローレット別売
- ローレット用シャフト2本付

品番 EA591RB 価格 **4,500円** 税込価格(10%) 4,950円

- ローレットはEA591RB-12~50(R目)、EA591RC-12~50(L目)をご使用下さい。

(2.34~2.42mm軸)

100本組砥石・ブラシ・パフセット(2.35mm軸)



- 軸径…2.35mm
- ケースサイズ…215×155×65mm
- 重量…591g

品番 EA819-19 価格 **4,550円** 税込価格(10%) 5,005円

- 〈セット内容〉
- ミニ回転ヤスリ(5種、各1本)
 - 金属用砥石(5種、各1本)
 - 金属ブラシ(3種、各1本)
 - パフホイール(3種、各1本)
 - 石材用切断砥石(10種、各1本)
 - 石材用砥石(5種、各1本)
 - ドラムセット(1種)
 - 毛ブラシ(3種、各1本)
 - ダイヤカッター(1種)
 - 研磨剤(1種)
 - ダイヤモンドビット(10種、各1本)
 - フェルトパフ(4種、各1本)
 - ホイールブラシ(3種、各1本)
 - 金属用切断砥石(15種、各1本)
 - マンドレル(1種)
 - ラバー砥石(6種、各1本)
 - ミニフラップ(2種、各1本)
 - 研磨パフ(2種、各1本)
 - 小径丸鋸(1種)
 - サンダーバンド(19種、各1本)
 - 金属、非鉄金属、石材、ガラス、タイル、木材、貝、プラスチック等の研磨、精密研磨、サビ落とし、ツヤ出し、穴あけ、切削、切断に

(WA) 10本組軸付砥石セット(2.35mm軸)



品番 EA819WM-1 価格 **1,620円** 税込価格(10%) 1,782円

- 軸径…2.35mm
- 砥石…WA材
- 粒度…#120
- 金属用

(GC) 10本組軸付砥石セット(2.35mm軸)



品番 EA819WM-2 価格 **1,620円** 税込価格(10%) 1,782円

- 軸径…2.35mm
- 砥石…GC材
- 粒度…#120
- 陶磁器、大理石用

(WA) 5本組軸付砥石セット(2.35mm軸)



品番 EA819WM-12 価格 **750円** 税込価格(10%) 825円

- 軸径…2.35mm
- 砥石…WA材
- 粒度…#120
- 金属用

(GC) 5本組軸付砥石セット(2.35mm軸)



品番 EA819WM-16 価格 **750円** 税込価格(10%) 825円

- 軸径…2.35mm
- 砥石…GC材
- 粒度…#120
- 石材用

(WA) 5本組軸付砥石セット(2.35mm軸)



品番 EA819WM-11 価格 **750円** 税込価格(10%) 825円

- 軸径…2.35mm
- 砥石…WA材
- 粒度…#120
- 金属用


(GC) 5本組軸付砥石セット(2.35mm軸)



品番 EA819WM-17 価格 **750円** 税込価格(10%) 825円

- 軸径…2.35mm
- 砥石…GC材
- 粒度…#120
- 石材用

軸付研磨リングセット(2.35mm軸)

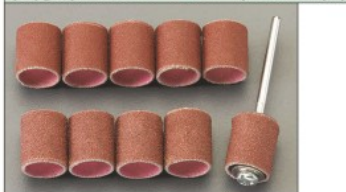

品番 EA819WM-61 価格 **1,040円** 税込価格(10%) 1,144円

- 軸径…2.35mm
- 最大回転数…20,000rpm

[EA819WM-61用] 研磨リング

品番	粒度	入数	価格	税込価格(10%)
EA819WM-66	#120	6個	530円	583円
EA819WM-67	#240	6個	530円	583円

- 〈セット内容〉
- ゴムドラム×1
 - 研磨リング:120×5、#240×5
 - 軸径…2.35mm
 - 最大回転数…20,000rpm

10本組軸付ブラシセット(2.35mm軸)



品番 EA819WM-3 価格 **2,210円** 税込価格(10%) 2,431円

- 軸径…2.35mm
- ブラシ材質…豚毛、真鍮線、銅線、フェルトパフ

3本組 軸付ワイヤーブラシ(2.35mm軸)



品番 EA819WM-132 価格 **700円** 税込価格(10%) 770円

- 軸径…2.35mm
- 直径…10.0mm
- 材質…銅線・真鍮・豚毛


3本組 軸付ワイヤーブラシ(2.35mm軸)



品番 EA819WM-131 価格 **600円** 税込価格(10%) 660円

- 軸径…2.35mm
- 直径…5.0mm
- 材質…銅線・真鍮・豚毛

ゴム砥石[2.4mm軸]

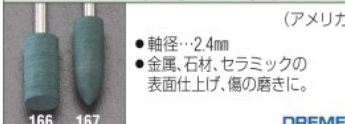

品番 EA818E-166 価格 **430円** 税込価格(10%) 473円

品番 EA818E-167 価格 **430円** 税込価格(10%) 473円

- 軸径…2.4mm
- 金属、石材、セラミックの表面仕上げ、傷の磨き。

軸付ゴム砥石(2.34mm軸)



品番 EA819ED-11 価格 **430円** 税込価格(10%) 473円


品番 EA819ED-12 価格 **420円** 税込価格(10%) 462円

品番 EA819ED-13 価格 **420円** 税込価格(10%) 462円

品番 EA819ED-14 価格 **450円** 税込価格(10%) 495円

- 軸径…2.34mm
- 一般鋼、工具鋼、合金類、ステンレス、アルミ、銅、セラミックなどの研磨に

軸付ゴム砥石(2.34mm軸)

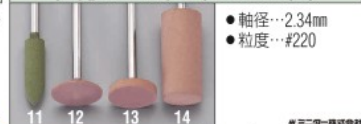

品番 EA819ED-11 価格 **430円** 税込価格(10%) 473円

品番 EA819ED-12 価格 **420円** 税込価格(10%) 462円

品番 EA819ED-13 価格 **420円** 税込価格(10%) 462円

品番 EA819ED-14 価格 **450円** 税込価格(10%) 495円

- 軸径…2.34mm
- 粒度…#220
- 一般鋼、工具鋼、合金類、ステンレス、アルミ、銅、セラミックなどの研磨に

 
3本組 軸付ワイヤーブラシ(2.35mm軸)



品番 EA819WM-133 価格 **700円** 税込価格(10%) 770円

- 軸径…2.35mm
- 直径…20mm
- 材質…銅線・真鍮・豚毛

マンドレル(2.35mm軸)



品番 EA819WM-10 価格 **600円** 税込価格(10%) 660円

- 軸径…2.35mm
- 装着枚数…1枚

ロータリーバースタンド(2.35mm軸)



品番 EA819M 価格 **620円** 税込価格(10%) 682円

- 2.35mm軸専用
- 材質…ABS樹脂
- サイズ…107×75×20mm
- 差込み穴…40穴

- スタンド同士連結可能
- ロータリーバーは付属していません。