

センターパンチツール

(アメリカ)

- 結束とパンチングができます。

BAND-IT

品番	適用バンド幅	全長	価格	税込価格(10%)
EA463BH-1	9.5-16mm	250mm	11,150円	12,265円

- EA463BH-3~16、IEBJ-70~254、IEBK-70~254用



センターパンチツール

(アメリカ)

- 結束とパンチングができます。

BAND-IT

品番	適用バンド幅	全長	価格	税込価格(10%)
EA463BH-2A	9.5-16mm	300mm	14,300円	15,730円

- EA463BH-3~16、IEBJ-70~254、IEBK-70~254用
- 結束とパンチングができます。



2重巻センターパンチクランプ

(アメリカ)

- 材質…ステンレス(SUS201)
- 二重巻の強力タイプ
- パンチして止めるバンドです。
- EA463BH-1・2Aでパンチングして下さい。

BAND-IT

品番	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	前荷重(kg)	入数	価格	税込価格(10%)
EA463BH-3	9.5	0.64	20	447	5	950円	1,045円
EA463BH-5	16	0.64	32	447	5	1,520円	1,672円
EA463BH-7	16	0.64	44	447	5	1,770円	1,947円
EA463BH-9	16	0.64	57	447	5	1,990円	2,189円
EA463BH-10	16	0.64	64	447	5	2,160円	2,376円
EA463BH-11	16	0.64	70	447	5	2,240円	2,464円
EA463BH-12	16	0.64	76	447	5	2,390円	2,629円
EA463BH-13	16	0.64	89	447	5	2,640円	2,904円
EA463BH-14	16	0.64	102	447	5	2,930円	3,223円
EA463BH-16	16	0.64	127	447	5	3,460円	3,806円



スクリューロックバックル[ステンレス]


(アメリカ)

- 材質… SUS301、-5、-6: SUS201

BAND-IT

品番	幅(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA463ED-3	9.5(3/8")	50	23,600円	25,960円
EA463ED-4	12.7(1/2")	25	14,150円	15,565円
EA463ED-5	15.9(5/8")	25	16,750円	18,425円
EA463ED-6	19(3/4")	25	19,550円	21,505円

- IEA463EB-3~6用

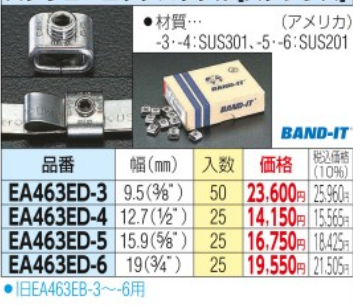

バンドツール

(アメリカ)

BAND-IT

品番	適合バンドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA463EE-4	4.8~19mm (3/16"~3/4")	24,550円	27,005円

- 全長…280mm
- 重量…2.0kg
- 引張り能力…1080kgf
- カッター内蔵
- EA463BD(同頁)シリーズ用
- EA463BC(同頁)・E-EG・IEEBシリーズ用



QRコードをお持ちの携帯端末で読み込むことで動画をご覧いただけます。
(※端末によっては読み込みができない場合があります)

フリーエンドクランプ[ステンレス]

(アメリカ)

- 材質…SUS201
- 厚み…0.5mm
- 使用ツール… EA463EE-2A、-3、-4(同頁)

BAND-IT

品番	全長(mm)	幅(mm)	最大径(mm)	前荷重(kg)	入数	価格	税込価格(10%)
EA463BC-50	250	6.4	50	220	10	3,150円	3,465円
EA463BC-88	400	6.4	88	220	10	4,610円	5,071円
EA463BC-127	480	6.4	127	220	10	4,880円	5,368円
EA463BC-177	680	6.4	177	220	10	6,170円	6,787円
EA463BC-228	860	6.4	228	220	10	6,930円	7,623円

● 表示は1度巻の直径(2度巻の場合は約半分です)。
● 素早く締め付ができます。
● 変形物も締め込めます。



ステンレスバンド

(アメリカ)

- 材質…SUS201

BAND-IT

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	前荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA463EG-2	30	6.4(1/4")	0.51	227	12,800円	14,080円
EA463EG-3	30	9.5(3/8")	0.63	408	16,200円	17,820円
EA463EG-4	30	12.7(1/2")	0.76	680	21,900円	24,090円
EA463EG-5	30	15.9(5/8")	0.76	850	26,500円	29,150円
EA463EG-6	30	19(3/4")	0.76	1020	32,650円	35,915円

- 使用ツール…全サイズ:EA463EE-3・4・7(同頁)
(-3のみEA463EE-2A(同頁)も使用可)
- バックル…EA463EJ-2~6



クリップ[ステンレス]

(アメリカ)

- 材質… SUS201/300

BAND-IT

品番	幅(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA463EC-3	9.5(3/8")	100	6,610円	7,271円
EA463EC-4	12.7(1/2")	100	8,840円	9,724円
EA463EC-5	15.9(5/8")	100	10,250円	11,275円
EA463EC-6	19(3/4")	100	13,000円	14,300円

- IEA463EB-3~6用



バンドツール


(アメリカ)

- 全長…170mm
- 重量…1.2kg
- ラチェット式
- 引張り能力…670kgf
- カッター内蔵

BAND-IT

品番	適合バンドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA463EE-3	4.8~19mm (3/16"~3/4")	69,500円	76,450円

- EA463BC・E-EG(同頁)・IEEB用



ジャイアントバンドツール

(アメリカ)

BAND-IT

品番	適合バンドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA463EE-6	19~31.8mm (3/4"~1 1/4")	129,500円	142,450円

- 全長…400mm
- 重量…5.3kg
- 長さ40cm、2700kgfまで引けます。
- カッター内蔵
- EA463EH-10(同頁)用



強力2重巻ステンレスクランプ

(アメリカ)

- 材質…SUS201
- 厚み…0.64mm
- 2重巻

BAND-IT

品番	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	前荷重(kg)	入数	価格	税込価格(10%)
EA463BD-35	9.5	0.64	35	449	10	3,200円	3,520円
EA463BD-50	9.5	0.64	50	449	10	3,550円	3,905円



結束バンドガン(ステンレスバンド用)

(アメリカ)

- ステンレス結束バンド用
- サイズ… 180×140×30mm
- 締付強度調整ダイヤル付

BAND-IT

品番	結束バンド幅	使用可能バンド厚	価格	税込価格(10%)
EA463FW	7.9mm以下	0.3mm以下	14,000円	15,400円
EA463FW-108	替刃		1,960円	2,156円

- ステンレスバンドはEA463FW-1~39をご使用下さい。



結束バンド[ステンレス]

(アメリカ)

- 材質…SUS304
- 厚み…0.25mm

BAND-IT

品番	全長(mm)	幅(mm)	最大径(mm)	前荷重(kg)	入数	価格	税込価格(10%)
EA463FW-1	127	4.6	25	45	10	830円	913円
EA463FW-2	152	4.6	33	45	10	870円	957円
EA463FW-3	201	4.6	51	45	10	910円	1,001円
EA463FW-4	266	4.6	69	45	10	1,000円	1,100円
EA463FW-5	300	4.6	80	45	10	1,050円	1,155円
EA463FW-6	362	4.6	102	45	10	1,090円	1,199円
EA463FW-7	521	4.6	152	45	10	1,310円	1,441円
EA463FW-8	679	4.6	203	45	10	1,840円	2,024円
EA463FW-9	838	4.6	254	45	10	2,270円	2,497円
EA463FW-11	127	4.6	25	45	100	6,960円	7,656円
EA463FW-12	152	4.6	33	45	100	7,360円	8,096円
EA463FW-13	201	4.6	51	45	100	7,760円	8,536円
EA463FW-14	266	4.6	69	45	100	8,560円	9,416円
EA463FW-15	300	4.6	80	45	100	8,950円	9,845円
EA463FW-16	362	4.6	102	45	100	9,350円	10,285円
EA463FW-17	521	4.6	152	45	100	11,350円	12,485円
EA463FW-18	679	4.6	203	45	100	16,150円	17,765円
EA463FW-19	838	4.6	254	45	50	9,960円	10,956円
EA463FW-21	127	7.9	25	114	10	1,050円	1,155円
EA463FW-22	152	7.9	33	114	10	1,050円	1,155円
EA463FW-23	201	7.9	51	114	10	1,160円	1,276円
EA463FW-24	266	7.9	69	114	10	1,250円	1,375円
EA463FW-25	300	7.9	80	114	10	1,310円	1,441円
EA463FW-26	362	7.9	102	114	10	1,380円	1,518円
EA463FW-27	521	7.9	152	114	10	1,930円	2,123円
EA463FW-28	679	7.9	203	114	10	2,490円	2,739円
EA463FW-29	838	7.9	254	114	10	2,940円	3,234円
EA463FW-31	127	7.9	25	114	100	8,950円	9,845円
EA463FW-32	152	7.9	33	114	100	8,950円	9,845円
EA463FW-33	201	7.9	51	114	100	9,960円	10,956円
EA463FW-34	266	7.9	69	114	100	10,750円	11,825円
EA463FW-35	300	7.9	80	114	100	11,150円	12,265円
EA463FW-36	362	7.9	102	114	100	11,950円	13,145円
EA463FW-37	521	7.9	152	114	100	16,400円	18,040円
EA463FW-38	679	7.9	203	114	100	21,250円	23,375円
EA463FW-39	838	7.9	254	114	50	12,550円	13,805円




バックル[ステンレス]

(アメリカ)

BAND-IT

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	前荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA463EH-10	30	25.4(1")	1.12	1995	62,500円	68,750円
EA463EK-10	EA463EH-10用				16,600円	18,260円

- 材質…SUS201(つや消し仕上げ)
- EA463EE-6(同頁)を使用して締付けて下さい。

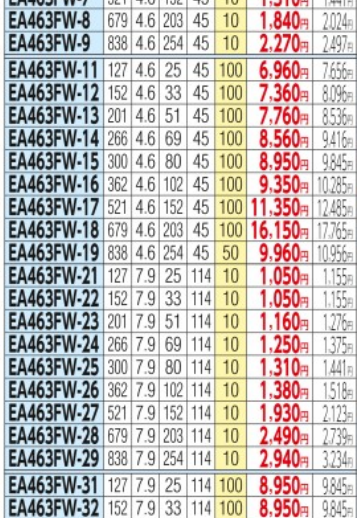

バンドツール

(アメリカ)

BAND-IT

品番	適合バンドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA463EE-7	9.5~19mm (3/8"~3/4")	48,450円	53,295円

- 全長…335mm
- 重量…約1.5kg
- ラチェット機構
- カッター内蔵
- EA463BC-50~228(同頁)・EA463E-EG・IEEBの各サイズ用



バンドツール

(アメリカ)

BAND-IT

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA983XB	本体	150,000円	165,000円
EA983XB-1	替バンド	3,120円	3,432円

- ステンレスバンドに刻印ができます。
- 全長…285mm
- バンド材質…ステンレス
- バンドサイズ…12.7mm×0.13mm×6mm
- バンド2巻付 ● 重量…1kg



バンドツール

(アメリカ)

BAND-IT

品番	適合バンドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA463EE-2A	6.4~9.5mm (1/4"~3/8")	5,160円	5,676円

- 全長…205mm ● ラチェット機構
- 締めてカットができます。
- EA463BC-50~228(同頁)・EA463E-EG-2・3(同頁)・IEA463EB-3用



ステンレスバンド

(アメリカ)

BAND-IT

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	前荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA463E-3	30	9.5(3/8")	0.63	400	17,650円	19,415円
EA463E-4	30	12.7(1/2")	0.76	670	22,850円	25,135円
EA463E-5	30	15.9(5/8")	0.76	840	27,450円	30,195円
EA463E-6	30	19(3/4")	0.76	1010	32,950円	36,245円

- プラスチックケース入
- ケースサイズ…302×243mm
- 使用ツール…全サイズ:EA463EE-3・4・7(同頁)
(-3のみEA463EE-2A(同頁)も使用可)
- バックル…EA463EJ-2~6



ステンレスバンド

(アメリカ)

BAND-IT

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	前荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA463EJ-2	6.4(1/4")	100	9,910円	10,901円		
EA463EJ-3	9.5(3/8")	100	10,950円	12,045円		
EA463EJ-4	12.7(1/2")	100	15,100円	16,610円		
EA463EJ-5	15.9(5/8")	100	18,900円	20,790円		
EA463EJ-6	19(3/4")	100	22,400円	24,640円		

- 材質…SUS201
- EA463E-3~6、EA463EG-2~6(同頁)用
- シングルとダブルの両方のクランプに適用します。



ステンレスバンドエンボスマーカー

(アメリカ)

BAND-IT

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA983XB	本体	150,000円	165,000円
EA983XB-1	替バンド	3,120円	3,432円

- ステンレスバンドに刻印ができます。
- 全長…285mm
- バンド材質…ステンレス
- バンドサイズ…12.7mm×0.13mm×6mm
- バンド2巻付 ● 重量…1kg



バックル[ステンレス]

(アメリカ)

BAND-IT

品番	幅(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA463EJ-2	6.4(1/4")	100	9,910円	10,901円
EA463EJ-3	9.5(3/8")	100	10,950円	12,045円
EA463EJ-4	12.			