



品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LA-51	1200(W)×900(H)	25,200円	27,720円

品番	全体サイズ(mm)	重量(kg)
EA761LA-51	1283(W)×560(D)×1800(H)	13

- 材質…フレーム:スチール  
脚:スチール  
キャスター:ナイロン
- キャスター…ストッパー付×4個

③ [ネットワーク対応]コピーボード(プリンター付)



品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LF-61A*	1300(W)×910(H)	237,000円	260,700円
EA761LF-62*	1800(W)×910(H)	242,000円	266,200円

品番	全体サイズ(mm)	重量(kg)
EA761LF-61A	1480×687×1647~1855	29.7
EA761LF-62	1980×675×1647~1847	35.5

- カラーマーカーの書き込みも一目瞭然。普通紙カラープリント対応で、その場ですぐ印刷ができます。
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 付属品…マーカー赤黒青緑各1本、板消し(替スポンジ2個付)、ACアダプター(2.5m)、USBケーブル

- 〈プリンタ仕様〉
- 用紙サイズ…A4 ●カラー/モノクロ切り替え可能
  - 解像度…300dpi ●印刷枚数…1~10枚

③ コピーボード(プリンター付)



品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LF-71*	1300(W)×910(H)	186,000円	204,600円

全体サイズ(mm)	重量(kg)
1480×687×1655~1855	31.5

- PLUS
- 電源…AC100V(50/60Hz)
  - ボードは片手で軽くスクロールできます。
  - キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
  - 材質…表面材:PET、中芯材:硬質ダンボール  
枠材:アルミ、脚部:スチール
  - 付属品…マーカー赤黒各1本、板消し(替スポンジ2個付)、専用感熱記録紙、ACアダプター(2.5m)

- 〈プリンタ仕様〉
- 用紙サイズ…A4 ●モノクロ印刷
  - 解像度…200dpi ●印刷枚数…1枚

共通仕様

EA761LF-61A~71のコピーボードは高さが3段階に調節できます。一番低い高さに設定すると、座ったままでの使用に便利です。



品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LA-53	1200(W)×900(H)	34,600円	38,060円
EA761LA-54*	1800(W)×900(H)	48,300円	53,130円

品番	全体サイズ(mm)	重量(kg)
EA761LA-53	1283(W)×560(D)×1800(H)	13.5
EA761LA-54	1883(W)×560(D)×1800(H)	23.5

- 材質…フレーム:スチール  
脚:スチール  
キャスター:ナイロン
- キャスター…ストッパー付×4個
- ボードストッパー付




品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LB-11	858(W)×604(H)	39,200円	43,120円

全体サイズ(mm)	重量(kg)
604×535×1010~1600	5.8

- 折り畳み時サイズ…604×85×1110(H)mm
- 材質…板面:スチールホワイト、フレーム:鉄
- マグネット使用可能
- 付属品…マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット
- 使いやすい高さに自由に変更できます。
- 持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。

黒板シート(粘着付)

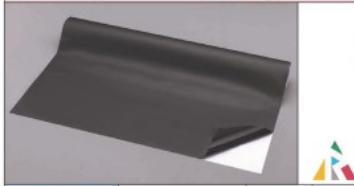


品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LD-71	450×2000	980円	1,078円

- 材質…本体:CPP 無延伸ポリプロピレン  
粘着剤:アクリル系
- 貼ってはがせるので賃貸でも安心です。
- チョークやボードマーカーで書いて消すことができます。
- 剥離紙に1cm方眼ガイド付きで、お好きなサイズに簡単にカットできます。

【ネットワーク対応】コピーボード機能説明(EA761LF-61A・62)

直感的に使えるワンタッチパネル搭載。ネットワーク保存やUSB保存(本体約100枚保存可能)に加え、ネットワークプリンタ印刷(※BMLinkS対応機種のみ)、付属プリンタ印刷などシーンに合わせた出力方法をダイレクトに選択できます。

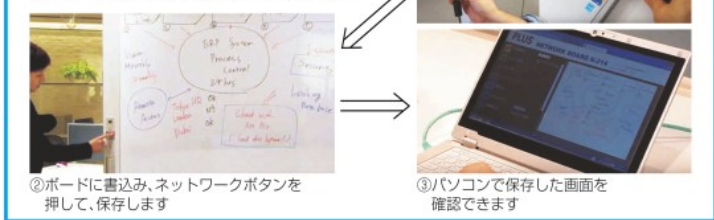

品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LA-61*	810(W)×910(H)	50,600円	55,660円

品番	全体サイズ(mm)	重量(kg)
EA761LA-61	864(W)×450(D)×1600(H)	12

- 材質…フレーム:アルミ  
脚:スチール丸パイプ
- キャスター…φ50mm



品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LB-12	886(W)×886(H)	36,000円	39,600円

全体サイズ(mm)	重量(kg)
886×382×1358~1612	8.5

- 材質…板面:スチールホワイト、フレーム:鉄
- キャスター…4個(ストッパー2ヶ所付)
- マグネット使用可能
- 高さは3段階に調節できます。
- ★移動や収納に便利なスタッキング機能付



品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LA-71	900(W)×1350(H)	96,000円	105,600円

品番	全体サイズ(mm)	重量(kg)
EA761LA-71	910(W)×662(D)×1600(H)	15

- 両面使用可
- 材質…表面材:両面スチール  
ホワイトボード  
フレーム:アルミ(シルバー)  
脚:スチール丸棒材(粉体塗装仕上、シルバー色)
  - ストッパー付キャスター

ホワイトボード



品番	スクリーンサイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761LE-120	1200(W)×900(H)	49,400円	54,340円
EA761LE-150	1500(W)×900(H)	56,000円	61,600円
EA761LE-180*	1800(W)×900(H)	63,700円	70,070円

品番	全体サイズ(W×H)mm	重量(kg)
EA761LE-120	1330×1860	21
EA761LE-150	1630×1860	25
EA761LE-180	1930×1860	28

- 材質…表面材:スチールホワイト(焼付)  
中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
- 付属品…マーカー赤黒各1本、マグネット、板消し1個
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

ボード用バッグ



品番	価格	税込価格 (10%)
EA761LC-65A	4,050円	4,455円

- 材質…420ナイロン・PVC、テープ:ポリプロピレン
- サイズ…910(W)×40(D)×610(H)mm
- 外ポケット1個
- ★ホワイトボード2枚を収納できます。

\*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。