


ネジ込み式ニードルバルブ

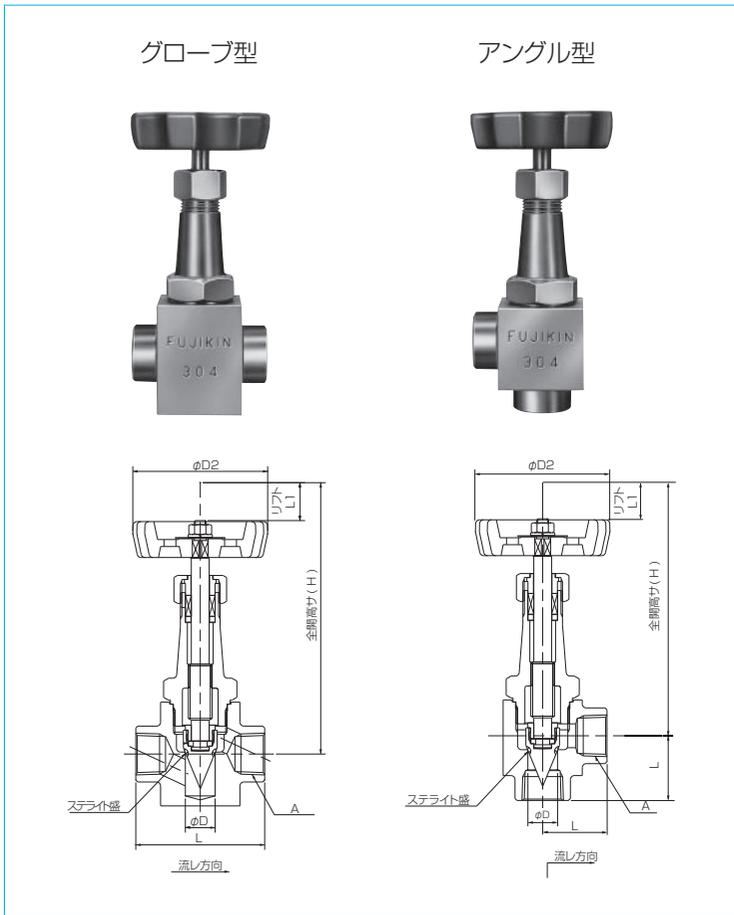

●仕様

最高使用圧力 (MPa)	使用流体温度範囲 (°C)
3.92	-20~+150

●材質

部品名	材質
ボディ	SUS304
ディスク	SUS304 (ステライト盛)
ステム	SUS304
フタ	SUS304
グランドパッキン	PTFE+PCTFE
ハンドル	ADC12

※ SUS304材はASTM規格材(SUS304同等材)を使用する場合があります。


※ ハンドルの塗装色の標準は、メタリックブルーとなっております。

●寸法表

UNIT(mm)

型式	呼び径	オリフィス径 D	面間距離 L	管接続部ネジ A	全開高サ H	リフト L1	ハンドル径 D2	最大 Cv値	質量 (約) kg	品番
グローブ型	1/2 ^B	15	65	Rc 1/2	136	19	68	3.6	0.9	UH-14D
	3/4 ^B	20	70	Rc 3/4	158	25	68	5.0	1.2	UH-14E
	1 ^B	25	85	Rc 1	198	31	88	7.9	2.1	UH-14F
アングル型	1/2 ^B	15	32.5	Rc 1/2	128	19	68	4.8	0.7	UH-34D
	3/4 ^B	20	35.0	Rc 3/4	149	25	68	6.9	1.0	UH-34E
	1 ^B	25	42.5	Rc 1	188	31	88	11.3	1.9	UH-34F

●圧力・温度線図

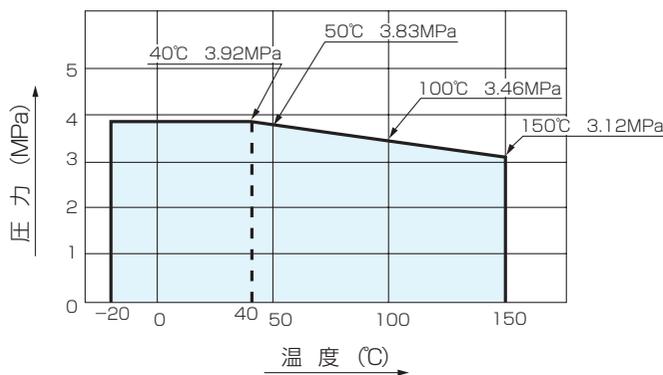

●Cv値曲線

