



## ピュアリング

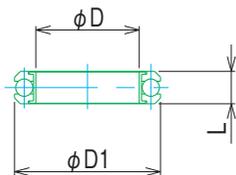

呼び径	D	D1	L	品番
6.35	9.1	12.6	2.8	UJR-6.35B
9.52	15.3	20.3	3.5	UJR-9.52B


注: 1MPaを超えるご使用圧力でピュアリングをご使用の場合、ロングナットをご使用下さい。

## ユニオンナット

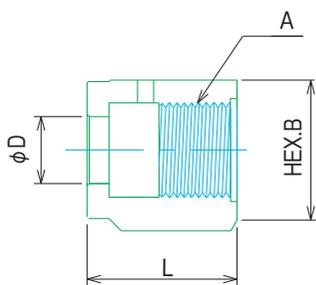


呼び径	A	D	B	L	品番
3.2	5/16-24UNF	5.2	10	13.5	UJR-3.2N
6.35	9/16-18UNF	9.1	19	20.5	UJR-6.35N
9.52	7/8-14UNF	15.3	26	22.4	UJR-9.52N
19.05	1 1/4-14UNEF	22.3	38	29	UJR-19.05N

## ユニオンロングナット

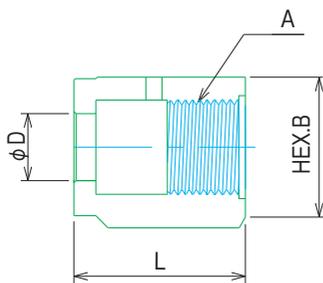

呼び径	A	D	B	L	品番
6.35	9/16-18UNF	9.1	19	23.3	UJR-6.35N-L
9.52	7/8-14UNF	15.3	26	26	UJR-9.52N-L

## カップリング

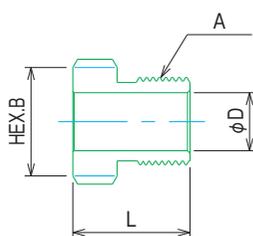

呼び径	A	D	B	L	品番
3.2	5/16-24UNF	5.2	10	12.7	UJR-C-3.2
6.35	9/16-18UNF	9.1	17	18.2	UJR-C-6.35
9.52	7/8-14UNF	15.3	23	20.5	UJR-C-9.52
19.05	1 1/4-18UNEF	22.5	36	25.5	UJR-C-19.05