


## プレスワイヤクリップ

- プレートが板プレスものであるため、ワイヤロープによく馴染みます。
- 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。



SUS 304

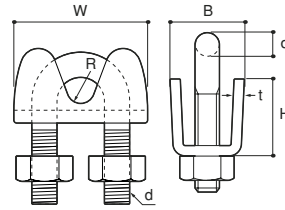


品番	適合ワイヤ径 (mm)	ネジ径	d (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	t (mm)	H (mm)	Weight (g)	価格
NWC-3	3	M3	2.6	14	7.5	1.0	8	4	¥240
NWC-4	4	M4	3.5	19	10.0	1.5	10	8	¥265
NWC-5	5	M5	4.4	22	12.0	2.0	12	15	¥300
NWC-6	6	M6	5.3	26	13.0	2.0	15	25	¥460
NWC-8	8	M8	7.1	31	17.0	2.5	19	52	¥600

## 鉄板製ワイヤクリップ

• ユニクロメッキ



鉄

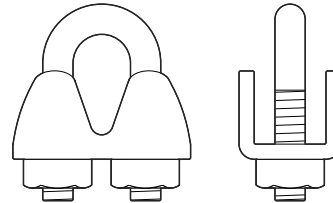


品番	適合ワイヤ径 (mm)	ネジ径 (W)	Weight (g)	価格
UTW-4	4.5	3/16	14	¥110
UTW-6	6.0	1/4	26	¥125

※荷重のかかる場合では使用できません。

## マスターリンク(親環)



SUS 304

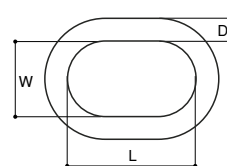

品番	D (mm)	L (mm)	W (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
MR-13	13	105	54	330	300	¥9,350
MR-16	16	130	68	600	500	¥15,400
MR-19	19	128	70	875	1,000	¥25,850
MR-22	22	140	72	1,310	2,000	¥38,500

このカタログに表示している価格は本体価格です。