


型打式ターンバックル(ジョウ)

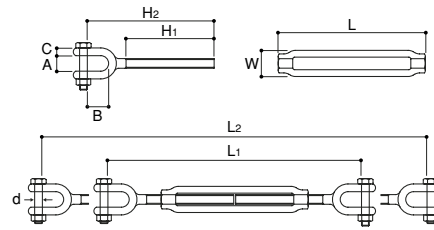

品番	ネジ径 inches (mm)	L (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d inches (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Weight (kg)	最小破断荷重 kn (tf)	価格
DTB- 9J- 6	3/8 (9.5)	182	27	13	22	8	5/16 (7.9)	91	131	293	416	0.43	26.6(2.71)	¥ 3,900
DTB-12J- 6	1/2 (12.7)	192	33	16	26	10	3/8 (9.5)	96	145	314	437	0.78	48.8(4.98)	¥ 4,800
DTB-12J- 9	1/2 (12.7)	269	33	16	26	10	3/8 (9.5)	135	184	415	616	0.98	48.8(4.98)	¥ 6,000
DTB-12J-12	1/2 (12.7)	345	33	16	26	10	3/8 (9.5)	173	222	486	760	1.18	48.8(4.98)	¥ 6,500
DTB-16J- 6	5/8 (15.9)	202	39	20	33	13	1/2 (12.7)	101	163	360	485	1.44	77.7(7.92)	¥ 7,900
DTB-16J- 9	5/8 (15.9)	279	39	20	33	13	1/2 (12.7)	140	202	440	645	1.65	77.7(7.92)	¥ 8,000
DTB-16J-12	5/8 (15.9)	355	39	20	33	13	1/2 (12.7)	178	240	503	787	2.02	77.7(7.92)	¥ 8,900
DTB-16J-18	5/8 (15.9)	507	39	20	33	13	1/2 (12.7)	254	316	662	1096	2.53	77.7(7.92)	¥ 10,400
DTB-19J- 6	3/4 (19.0)	210	44	24	38	14	5/8 (15.9)	105	176	398	521	2.08	115.0(11.7)	¥ 9,700
DTB-19J- 9	3/4 (19.0)	287	44	24	38	14	5/8 (15.9)	144	215	484	690	2.36	115.0(11.7)	¥ 10,400
DTB-19J-12	3/4 (19.0)	363	44	24	38	14	5/8 (15.9)	182	253	551	830	2.68	115.0(11.7)	¥ 11,300
DTB-19J-18	3/4 (19.0)	515	44	24	38	14	5/8 (15.9)	258	329	705	1140	3.45	115.0(11.7)	¥ 13,300

※生地(クロ)もあります。お問い合わせください。