


## パイプターンバックル(フック) •ハッカーとも呼ばれます。



SUS 304

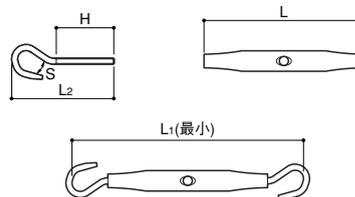


| 品番      | ネジ径 (W) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | S (mm) | Weight (g) | 使用荷重 (kgf) | 価格      |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|------------|------------|---------|
| PTB- F4 | W-3/16  | 80     | 125     | 57      | 33     | 6      | 28         | 40         | ¥ 1,550 |
| PTB- F5 | W-3/16  | 80     | 125     | 60      | 33     | 6      | 33         | 50         | ¥ 1,800 |
| PTB- F6 | W-1/ 4  | 100    | 155     | 78      | 45     | 9      | 67         | 80         | ¥ 2,100 |
| PTB- F8 | W-5/16  | 125    | 185     | 100     | 62     | 10     | 143        | 120        | ¥ 3,630 |
| PTB- F9 | W-3/ 8  | 150    | 225     | 116     | 74     | 10     | 223        | 160        | ¥ 4,850 |
| PTB-F12 | W-1/ 2  | 200    | 320     | 147     | 90     | 13     | 506        | 400        | ¥ 6,300 |
| PTB-F16 | W-5/ 8  | 250    | 410     | 195     | 115    | 20     | 980        | 600        | ¥14,000 |
| PTB-F19 | W-3/ 4  | 350    | 478     | 242     | 140    | 25     | 1,760      | 800        | ¥44,000 |

※他のサイズもあります。

## パイプターンバックル(オーフ) •アイとも呼ばれます。



SUS 304

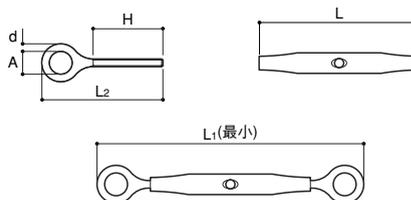

| 品番      | ネジ径 (W) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) | H (mm) | A (mm) | Weight (g) | 使用荷重 (kgf) | 価格      |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|------------|---------|
| PTB- O4 | W-3/16  | 80     | 130     | 65      | 4.0    | 40     | 10     | 30         | 120        | ¥ 1,800 |
| PTB- O5 | W-3/16  | 80     | 124     | 59      | 4.0    | 33     | 8      | 37         | 130        | ¥ 2,000 |
| PTB- O6 | W-1/ 4  | 100    | 163     | 78      | 5.0    | 46     | 13     | 71         | 200        | ¥ 2,400 |
| PTB- O8 | W-5/16  | 125    | 210     | 97      | 7.0    | 50     | 13     | 143        | 300        | ¥ 4,400 |
| PTB- O9 | W-3/ 8  | 157    | 240     | 115     | 8.5    | 73     | 16     | 225        | 450        | ¥ 5,480 |
| PTB-O12 | W-1/ 2  | 200    | 300     | 142     | 11.0   | 95     | 21     | 527        | 700        | ¥ 9,100 |
| PTB-O16 | W-5/ 8  | 250    | 380     | 180     | 14.5   | 120    | 25     | 910        | 900        | ¥16,500 |
| PTB-O19 | W-3/ 4  | 300    | 450     | 234     | 17.0   | 140    | 26×40  | 1,860      | 1,070      | ¥44,000 |

※他のサイズもあります。

このカタログに表示している価格は本体価格です。