


## Aブロック オーフ頭〈回転式〉50mm(1車・1車ベケ付・2車・2車ベケ付) 別注品



ポリアセタール・ステンレス巻

国産品

- ヘッドはステンレスの鍛造一体物で3.0の厚板補強座金使用により耐荷重アップ使用荷重200kg。  
(財)麻製品検査協会/形原検査所の測定値
- ノリ養殖網救助袋等に。(財)日本消防施設安全センター認定品、救助袋メーカー御使用品。

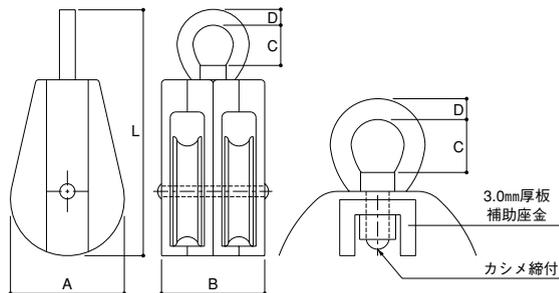

品番	車材	種類	車幅 (mm)	使用ロープ径 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
AD-501	ポリアセタール	1車	14	~12	54	29	17	7	116	180	200	¥ 7,600
AD-501ベケ	ポリアセタール	1車ベケ	14	~12	54	29	17	7	144	230	200	¥ 8,360
AD-502	ポリアセタール	2車	14	~12	54	57	17	7	116	280	200	¥ 9,790
AD-502ベケ	ポリアセタール	2車ベケ	14	~12	54	57	17	7	144	330	200	¥10,900
AS-501	ステンレス巻	1車	14	~12	54	29	17	7	116	200	200	¥ 8,200
AS-501ベケ	ステンレス巻	1車ベケ	14	~12	54	29	17	7	144	250	200	¥ 7,800
AS-502	ステンレス巻	2車	14	~12	54	57	17	7	116	320	200	¥10,550
AS-502ベケ	ステンレス巻	2車ベケ	14	~12	54	57	17	7	144	370	200	¥12,600


※別注品は納期3日入要。

## Aブロック オーフ頭〈回転式〉40mm(3車・3車ベケ付・4車) 別注品



ポリアセタール・ステンレス巻

国産品

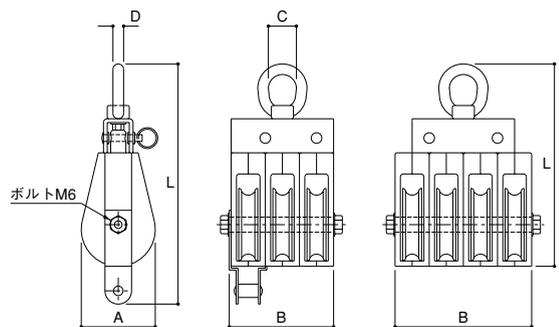

品番	車材	種類	車幅 (mm)	使用ロープ径 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
AD-403	ポリアセタール	3車	11	~8	44	60	20	6	120	300	150	¥12,400
AD-403ベケ	ポリアセタール	3車ベケ	11	~8	44	61	20	6	147	310	150	¥14,100
AD-404	ポリアセタール	4車	11	~8	44	80	20	6	118	330	150	¥14,600
AS-403	ステンレス巻	3車	10	~8	44	60	20	6	120	330	150	¥15,200
AS-403ベケ	ステンレス巻	3車ベケ	10	~8	44	61	20	6	147	340	150	¥16,500
AS-404	ステンレス巻	4車	10	~8	44	80	20	6	118	370	150	¥18,300

※別注品は納期3日入要。

このカタログに表示している価格は本体価格です。