


固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)

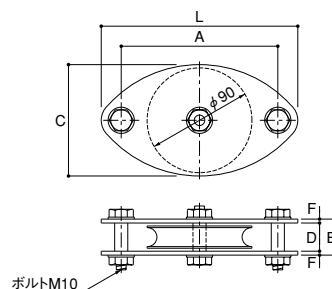


品番	枠材	車材	使用軸受	車幅 (mm)	車ミゾ幅 (mm)	使用荷重 (kg)	自重 (g)	使用ロープ径 (mm)	価格
KW90- 2	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)	#6202ZZ	20	18	400	1,600	~16	¥33,900
KW90-10	ステンレス(電解研磨)	ステンレス	SS#6202ZZ	20	18	400	1,600	~16	¥56,500

※取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)は標準タイプと兼用です。(K90-17、K90-18)を御使用ください。

■サイズ

車径 (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)
90	132	94	24	30	3	166

固定ブロック ヨコ型2車90mm(幅広タイプ)

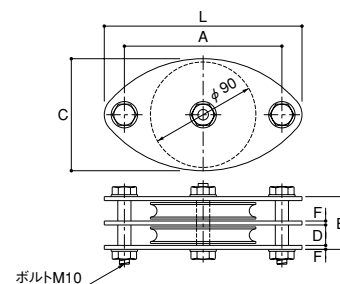

品番	枠材	車材	使用軸受	車幅 (mm)	車ミゾ幅 (mm)	使用荷重 (kg)	自重 (g)	使用ロープ径 (mm)	価格
KW90- 4	鉄(ユニクロメッキ)	鉄(ユニクロメッキ)	#6202ZZ	20	18	400	2,800	~16	¥49,500
KW90-12	ステンレス(電解研磨)	ステンレス	SS#6202ZZ	20	18	400	2,800	~16	¥83,500

※取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)は標準タイプと兼用です。(K90-17、K90-18)を御使用ください。

■サイズ

車径 (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)
90	132	94	24	57	3	166