


固定ブロック オープン型タテ型1車50mm



鉄・ステンレス

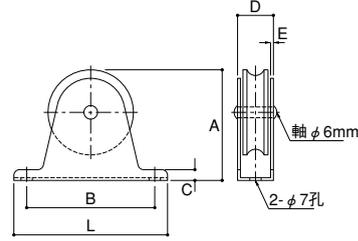

品番	枠材	車材	使用軸受	使用荷重 (kg)	自重 (g)	使用ロープ径 (mm)	価格
K50-05	鉄(ユニクロメッキ)	ポリアセタール	モリブデングリス	100	110	~12	¥ 1,650
K50-09	ステンレス	ステンレス	ステンレス含油メタル	120	230	~ 8	¥ 7,400
K50-09B	ステンレス	ステンレス	SS#626ZZ	120	230	~ 8	¥ 13,200


■サイズ

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)
64	75	6.0	20	1.6	90
65	75	7.3	17	1.5	90

固定ブロック オープン型タテ型2車50mm



ステンレス

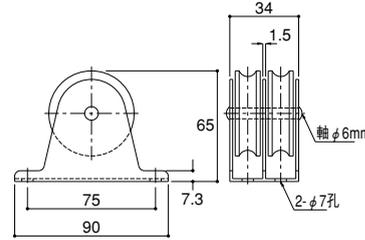

品番	枠材	車材	使用軸受	使用荷重 (kg)	自重 (g)	使用ロープ径 (mm)	価格
K50-011	ステンレス	ステンレス	ステンレス含油メタル	120	460	~8	¥ 14,800
K50-011B	ステンレス	ステンレス	SS#626ZZ	120	460	~8	¥ 26,400


※3車・4車の製作もできます。

コーナー滑車

●取付面が90°のところを使用します。



SUS 304

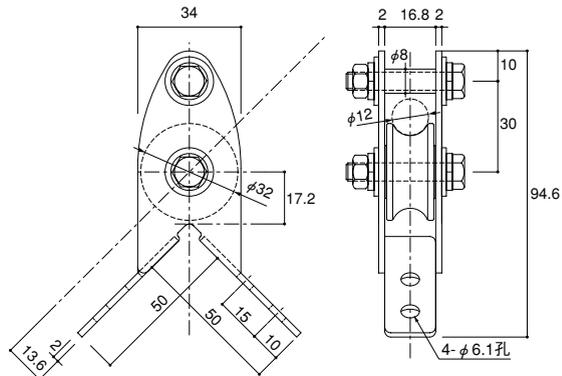

品番	枠材	車材	使用軸受	使用荷重 (kg)	車幅 (mm)	車ミノ幅 (mm)	自重 (g)	使用ロープ径 (mm)	価格
CN-32	ステンレス(304電解)	ステンレス	ステンレス含油メタル	100	16	12	170	~12	¥ 7,200

このカタログに表示している価格は本体価格です。