


## リキドーブロック 1車32mmボルトタイプ



- M8六角ボルトの長さをご指定ください。標準品はM8×L30です。
- 壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。

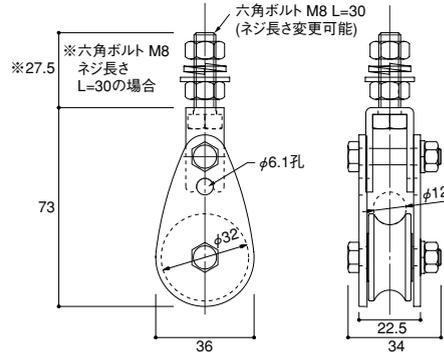


| 品番     | 車径 (mm) | 車幅 (mm) | 使用ロープ径 (mm) | Weight (g) | 使用荷重 (kg) | 価格     |
|--------|---------|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| R32-SB | 32      | 15.5    | ~12         | 180        | 100       | ¥4,400 |

## リキドーブロック 1車32mmシャックルタイプ



- ネジシャックルをはずすと、スナッチタイプ（ワイヤの後入れが可能）になります。

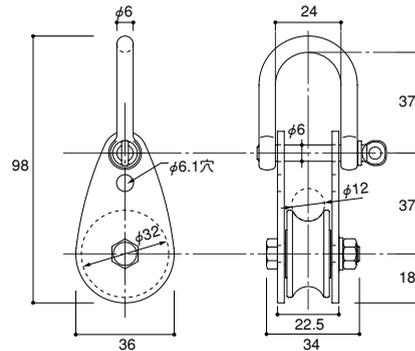


| 品番     | 車径 (mm) | 車幅 (mm) | 使用ロープ径 (mm) | Weight (g) | 使用荷重 (kg) | 価格     |
|--------|---------|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| R32-SS | 32      | 15.5    | ~12         | 180        | 100       | ¥4,400 |

## ガーデンブロック ● 上部が左右に開きます。カラビナを付けて使用します。



枠:ステンレス シーブ:ジュラコン

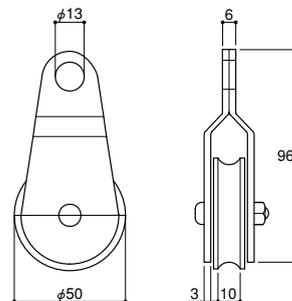

| 品番    | 車径 (mm) | 車幅 (mm) | 車ミソ幅 (mm) | 使用ロープ径 (mm) | 自重 (g) | 価格     |
|-------|---------|---------|-----------|-------------|--------|--------|
| GB-50 | 50      | 14      | 10        | ~10         | 170    | ¥4,400 |

このカタログに表示している価格は本体価格です。