


## カットレギュラーチェーン



国産品

SUS 304

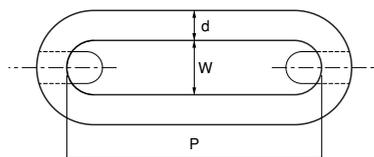


品番	仕上げ	d (mm)	P (mm)	W (mm)	長さ (m)	Weight (g)	耐荷重 (kg)	価格
A2- 2	光沢バレル	2.0	12	3.5	2	150	30	¥ 2,940
A2- 5	光沢バレル	2.0	12	3.5	5	375	30	¥ 7,250
A2-10	光沢バレル	2.0	12	3.5	10	750	30	¥14,500
A2.5- 2	光沢バレル	2.5	14	4.5	2	230	60	¥ 3,150
A2.5- 5	光沢バレル	2.5	14	4.5	5	575	60	¥ 7,900
A2.5-10	光沢バレル	2.5	14	4.5	10	1,150	60	¥15,800
A3- 2	光沢バレル	3.0	24	5.0	2	292	100	¥ 3,150
A3- 5	光沢バレル	3.0	24	5.0	5	730	100	¥ 7,900
A3-10	光沢バレル	3.0	24	5.0	10	1,460	100	¥15,800
A4- 2	光沢バレル	4.0	26	6.5	2	532	170	¥ 3,400
A4- 5	光沢バレル	4.0	26	6.5	5	1,330	170	¥ 8,100
A4-10	光沢バレル	4.0	26	6.5	10	2,660	170	¥16,700
A5- 2	光沢バレル	5.0	27	8.0	2	858	250	¥ 4,100
A5- 5	光沢バレル	5.0	27	8.0	5	2,145	250	¥10,300
A5-10	光沢バレル	5.0	27	8.0	10	4,290	250	¥21,000
A6- 2	光沢バレル	6.0	31	9.0	2	1,266	350	¥ 5,900
A6- 5	光沢バレル	6.0	31	9.0	5	3,165	350	¥14,400
A6-10	光沢バレル	6.0	31	9.0	10	6,330	350	¥28,700

※30メートル巻もあります。

※上記以外でのサイズもあります。お問い合わせください。(納期1日)


## ステンレスチューブ入りチェーン(PVCポリ塩化ビニルコンパウンド クリア透明)

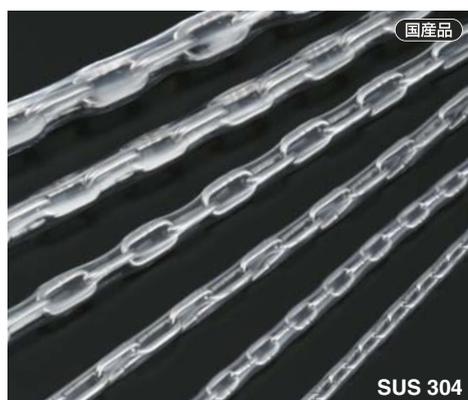

国産品

SUS 304

- チェーンと接する対象物に傷つきません。
- チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
- 透明以外のチューブのカラーはお問い合わせください。

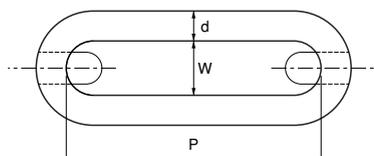

品番	PVC肉厚 (mm)	d (mm)	P (mm)	W (mm)	長さ (m)	Weight (g/M)	耐荷重 (kg)	価格/M
A2 -T	0.8	2.0	12	3.5	1	75	30	¥1,750
A2.5-T	1.0	2.5	14	4.5	1	115	60	¥1,900
A3 -T	1.3	3.0	24	5.0	1	146	100	¥2,050
A4 -T	1.3	4.0	26	6.5	1	266	170	¥3,000
A5 -T	1.3	5.0	27	8.0	1	429	250	¥3,400
A6 -T	1.3	6.0	31	9.0	1	633	350	¥4,760

※1m以下は別途見積もりになります。

※お客様のご希望寸法(1m以上)にて、カットします。納期を確認ください。

このカタログに表示している価格は本体価格です。