
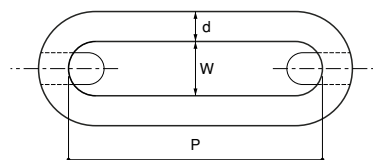


ブロンズチェーン


●ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

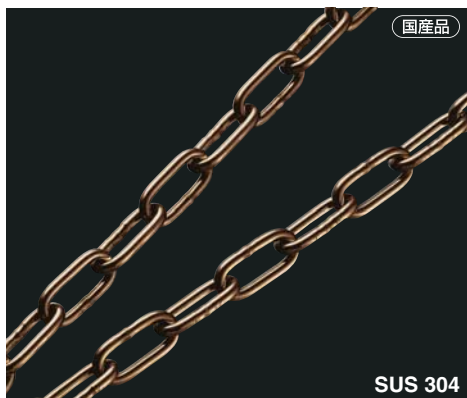

品番	d (mm)	P (mm)	W (mm)	長さ (m)	Weight (g)	耐荷重 (kg)	価格
E3-2	3	24	5.0	2	290	100	¥ 5,200
E3-4	3	24	5.0	4	580	100	¥12,100
E4-2	4	26	6.5	2	532	170	¥ 5,700
E4-4	4	26	6.5	4	1,064	170	¥11,400
E5-2	5	27	8.0	2	858	250	¥ 6,100
E5-4	5	27	8.0	4	1,716	250	¥12,200
E6-2	6	31	9.0	2	1,266	350	¥ 8,100
E6-4	6	31	9.0	4	2,532	350	¥16,000
E8-2	8	38	12.0	2	2,300	600	¥19,400
E8-4	8	38	12.0	4	4,600	600	¥38,600

ブロンズパッドアイ (木ネジ付)


●ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

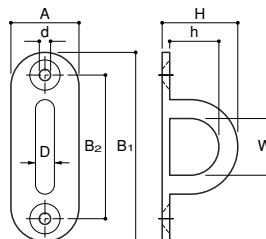

品番	D (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	h (mm)	W (mm)	d (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
PD-5E	5	15	45	35.5	20	12	15	4.2	15	20	¥1,100
PD-6E	6	20	60	46.0	25	17	19	5.2	28	30	¥1,360
PD-8E	8	26	80	60.0	32	21	22	5.2	67	40	¥2,060

ブロンズアイプレート (木ネジ付)

●ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

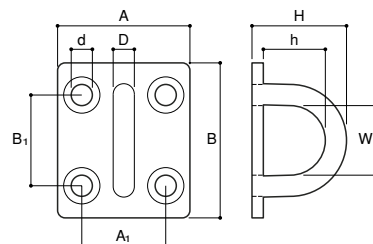

品番	D (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	W (mm)	d (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
IP-5E	5	30	35	19	12	15	4.2	18	22	23	20	¥ 920
IP-6E	6	35	40	26	17	18	4.2	20	25	36	30	¥ 1,050
IP-8E	8	40	50	31	20	23	5.2	25	35	65	40	¥ 1,430

このカタログに表示している価格は本体価格です。