


チェーンフック (ポピュラータイプ) ●チェーン連結に最適です。 ●チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。



SUS 304

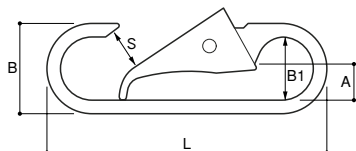

チェーンを奥まで
しっかりと通します。 逆もどらせず
2本のチェーンは
交わりません。

※ワンタッチでチェーンに連結できます。


品番	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	L (mm)	S (mm)	適合チェーン (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
CF-80	6	25	15	80	11	3~5	37	30	¥840

チェーンフックA型(PAT.)



SUS 316

フック・バネ SUS 304

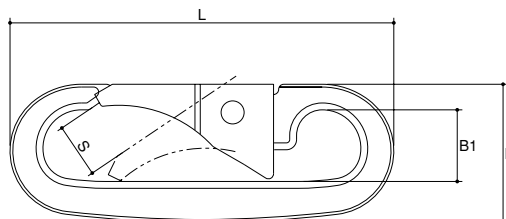


品番	適合チェーン (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	S (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
CF-A5	4~5	65	24	12.0	8	40	30	¥770
CF-A6	5~6	75	27	13.5	11	50	40	¥800

チェーンフックB型(PAT.)



SUS 316

フック・バネ SUS 304

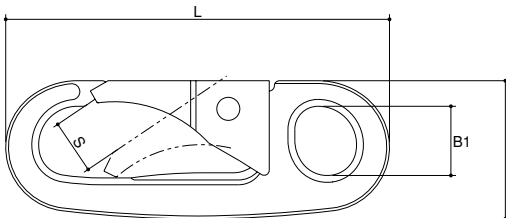

品番	適合チェーン (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	S (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
CF-B5	4~5	65	24	11.0	8	40	30	¥840
CF-B6	5~6	75	27	13.5	11	50	40	¥800

このカタログに表示している価格は本体価格です。