


ボルトフック (カットアンカー付)



SUS 304

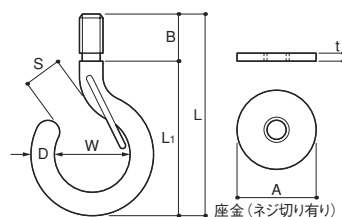


品番	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	W (mm)	S (mm)	A (mm)	t (mm)	ネジ径 (mm)	ドリル径 (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
EHB-5	5.5	45	33	12	15	8.0	12	2	M-6	11.0	33	18	¥ 620
EHB-6	6.0	52	40	12	19	8.5	20	2	M-6	11.0	41	20	¥ 950
EHB-8	8.0	65	50	15	24	13.0	22	2	M-8	12.5	74	60	¥1,570
EHB-10	10.0	80	62	18	32	16.0	22	2	M-10	14.5	129	120	¥2,380

ハンダフック ●ハンモックを吊るのに使用されます。



SUS 304

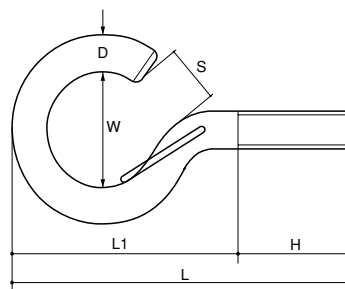


品番	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	W (mm)	S (mm)	ネジ径	Weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	梱包単位	価格
GH-12	10.5	118	78	40	38	19	M-12	135	200	1.96	10	¥2,630
GH-16	14.5	156	106	50	52	26	M-16	335	300	2.94	5	¥5,040

Qフックボルト ●六角ナットで取り付け方向が決まります。 ●ネジ部が長いのでアンカーに取り付けや、ボードに直接取り付けができます。



SUS 304

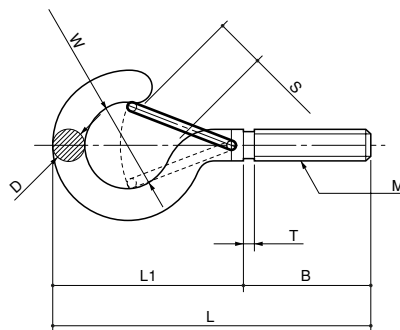

品番	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	W (mm)	S (mm)	T (mm)	M (mm)	価格
QFB-5	5.5	50	33	17	15	8	2	M 6	¥ 560
QFB-6	6.0	57	40	17	19	9	2	M 6	¥ 830
QFB-8	8.0	72	50	22	24	13	2	M 8	¥1,560
QFB-10	10.0	86	62	26	32	16	2	M10	¥2,340

このカタログに表示している価格は本体価格です。