
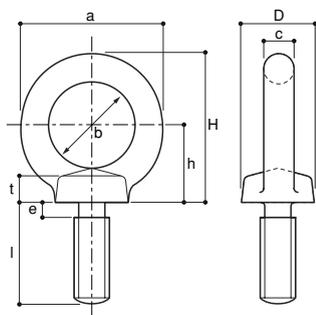
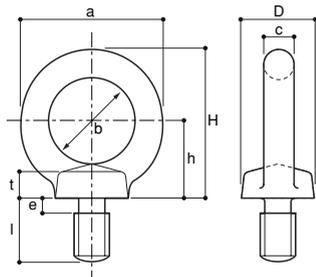
 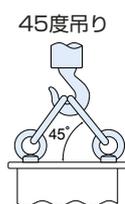



アイボルト

- 使用荷重は、垂直吊りとします。
- 2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。

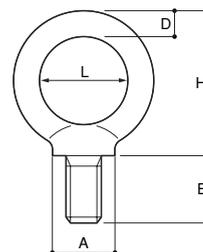

ステンレス

ロストワックス

品番	ネジ径 (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	A (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
IB-4	M4	4	10	20	12	10	7	20	¥690
IB-5	M5	5	13	25	13	11	15	30	¥820

ステンレス JIS B 1168

鍛造製

品番	ネジ径 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	D (mm)	t (mm)	h (mm)	H (mm) (参考)	l (mm)	e (mm)	使用荷重		Weight (kg)	価格
											垂直吊り	45度吊り (2個につき)		
IB-6	M 6	26.0	16	5.0	13	4.9	13.5	26.5	12.5	3	60 (0.588)	0.016	¥ 730	
IB-8	M 8	32.6	20	6.3	16	5.0	17.0	33.3	15.0	3	80 (0.785)	0.030	¥ 770	
IB-10	M10	41.0	25	8.0	20	7.0	21.0	41.5	18.0	4	150 (1.470)	0.060	¥ 1,160	
IB-12	M12	50.0	30	10.0	25	9.0	26.0	51.0	22.0	5	220 (2.160)	0.120	¥ 1,720	
IB-16	M16	60.0	35	12.5	30	11.0	30.0	60.0	27.0	5	450 (4.410)	0.220	¥ 2,480	
IB-20	M20	72.0	40	16.0	35	13.0	35.0	71.0	30.0	6	630 (6.180)	0.380	¥ 4,350	
IB-24	M24	90.0	50	20.0	45	18.0	45.0	90.0	38.0	8	950 (9.320)	0.800	¥ 9,100	

- ※ブネジもあります。
- ※IB-6のみJIS規格外です。
- ※SUS316Lもあります。

足長アイボルト

鍛造製

品番	ネジ径 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	D (mm)	t (mm)	h (mm)	H (mm) (参考)	l (mm)	e (mm)	使用荷重		Weight (kg)	価格
											垂直吊り	45度吊り (2個につき)		
IB-8-50	M 8	32.6	20	6.3	16	5.0	17.0	33.3	50	3	80 (0.785)	0.030	¥ 1,240	
IB-10-50	M10	41.0	25	8.0	20	7.0	21.0	41.5	50	4	150 (1.470)	0.060	¥ 1,840	
IB-12-50	M12	50.0	30	10.0	25	9.0	26.0	51.0	50	5	220 (2.160)	0.120	¥ 2,540	
IB-16-50	M16	60.0	35	12.5	30	11.0	30.0	60.0	50	5	450 (4.410)	0.220	¥ 3,830	
IB-20-50	M20	72.0	40	16.0	35	13.0	35.0	71.0	50	6	630 (6.180)	0.380	¥ 5,760	
IB-24-50	M24	90.0	50	20.0	45	18.0	45.0	90.0	50	8	950 (9.320)	0.800	¥ 10,350	

- ※ブネジもあります。