


フックアイボルト (PAT.)



SUS 304

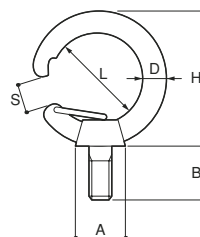

■ミリネジ

品番	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	S (mm)	A (mm)	ネジ径 (mm)	使用荷重 (kg)	Weight (g)	価格
IBH- 6M	6	25	37	15	8	15	M- 6	20	25	¥1,820
IBH- 8M	8	33	49	20	9	19	M- 8	30	55	¥2,480
IBH-10M	10	40	59	25	12	24	M-10	40	105	¥3,820


■ワネジ

品番	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	S (mm)	A (mm)	ネジ径 (W)	使用荷重 (kg)	Weight (g)	価格
IBH- 6W	6	25	37	15	8	15	W-1/4	20	25	¥1,820
IBH- 8W	8	33	49	20	9	19	W-5/16	30	55	¥2,480
IBH-10W	10	40	59	25	12	24	W-3/8	40	105	¥3,820

フックアイナット



SUS 304

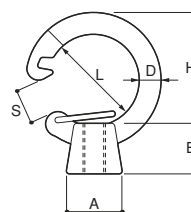

■ミリネジ

品番	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	S (mm)	A (mm)	ネジ径 (mm)	使用荷重 (kg)	Weight (g)	価格
INH- 6M	6	25	30	13	8	16	M- 6	20	29	¥2,060
INH- 8M	8	33	40	18	10	20	M- 8	30	64	¥3,100
INH-10M	10	40	48	22	12	25	M-10	40	122	¥4,900

このカタログに表示している価格は本体価格です。