


アイストラップ



SUS 304

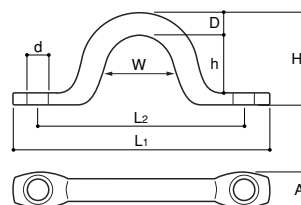


品番	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	h (mm)	W (mm)	A (mm)	d (mm)	Weight (g)	価格
EP- 4	4	40	31	15	9	10	7.0	3.2	5	¥230
EP- 5	5	50	40	18	10	12	9.0	4.2	9	¥260
EP- 6	6	57	46	21	12	15	11.5	5.2	13	¥320
EP- 8	8	63	48	25	14	11	13.0	5.2	26	¥420
EP-10	10	74	56	30	16	15	16.5	8.2	48	¥750

ウォールフックIP型

• バネ付ですので外れません。



SUS 304

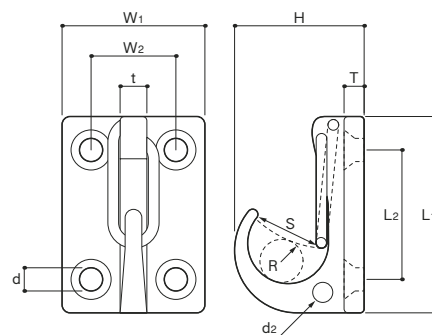

品番	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S (mm)	R (mm)	d (mm)	d2 (mm)	T (mm)	t (mm)	Weight (g)	価格
IPH-1	44	29	29	32.0	19	14	3.5	5.2	4.5	4.5	6.0	63	¥1,800
IPH-2	53	35	35	38.5	23	15	4.0	6.2	4.5	5.0	7.2	102	¥2,230


ウォールフックPD型

• PDH-1は平面にジャストフィット。
• PDH-2は曲面にフィットするように、Vの形にカットされています。



PDH-2 < 曲面用 >

SUS 304

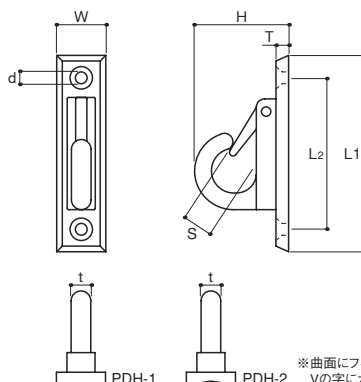

※ 曲面にフィットするように底面がVの字にカットされています。

品番	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	H (mm)	S (mm)	d (mm)	T (mm)	t (mm)	Weight (g)	価格
PDH-1	70	54	17.5	34	9	4.2	4.5	7	71	¥2,500
PDH-2	70	54	17.5	34	9	4.2	4.5	7	64	¥2,500

このカタログに表示している価格は本体価格です。