




高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/ 六角ソケット

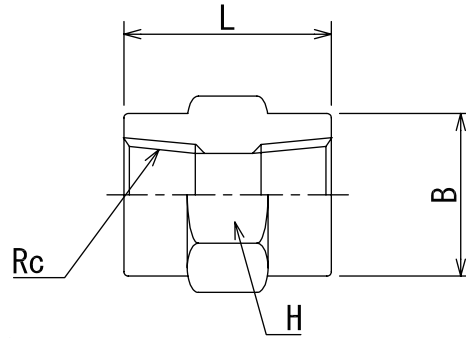

材質

炭素鋼
SS

規格表

Sch.80

品名	サイズ		B	L	H
PT 6S	6A・8A	1/8・1/4	22	28	22
PT 6S	10A	3/8	27	33	27
PT 6S	15A	1/2	32	37	32
PT 6S	20A	3/4	38	42	38
PT 6S	25A	1	46	45	46
PT 6S	32A	1 1/4	58	52	58
PT 6S	40A	1 1/2	63	56	63
PT 6S	50A	2	77	66	77

サイズ

6A 8A 10A
 15A 20A 25A
 32A 40A 50A
 65A 80A

液体状態

油 水 蒸気

【例】 炭素鋼の場合→PT6S-10A

タイプ

ねじ込み式 (PT)

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。