


高圧用 ねじ込み継手 PT CA / キャップ

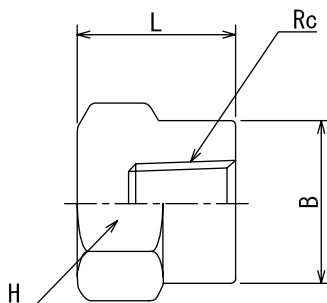

材質

炭素鋼
SS

サイズ

6A 8A 10A
 15A 20A 25A
 32A 40A 50A
 65A 80A

液体状態

油 水 蒸気


タイプ

ねじ込み式 (PT)

規格表

炭素鋼

品名	サイズ		B	L	H
PT CA	6A・8A	1/8・1/4	22	20	21
PT CA	10A	3/8	27	23	26
PT CA	15A	1/2	32	27	32
PT CA	20A	3/4	38	30	38
PT CA	25A	1	46	36	46
PT CA	32A	1 1/4	56	36	58
PT CA	40A	1 1/2	63	40	63
PT CA	50A	2	76	40	77

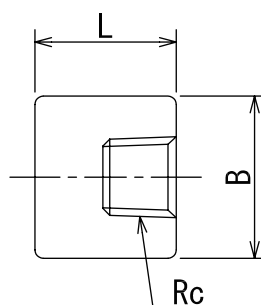

ステンレス鋼

品名	サイズ		B	L
PT CA	6A・8A	1/8・1/4	22	20
PT CA	10A	3/8	25	23
PT CA	15A	1/2	32	27
PT CA	20A	3/4	38	30
PT CA	25A	1	46	36
PT CA	32A	1 1/4	56	36
PT CA	40A	1 1/2	65	40
PT CA	50A	2	75	44



材質

ステンレス鋼
SUS304・316・316L

【例】 SUS304 の場合 →PTCA-10A-SU4
 SUS316 の場合 →PTCA-10A-SU6
 SUS316L の場合 →PTCA-10A-SU6 L
 炭素鋼の場合 →PTCA-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。