


NPT 継手 NPT CU / コニカルユニオン

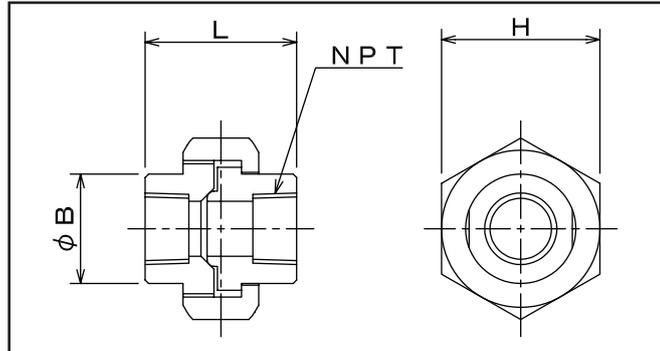

材質

ステンレス鋼
SUS304
炭素鋼

サイズ

8A 10A 15A
20A 25A 32A
40A 50A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

NPT 継手

規格表

Sch.80

| 品名 | サイズ | | B | H | L |
|--------|-----|-------|---------|-------------|-------------|
| NPT-CU | 8A | 1/4 | 22 (26) | 36 (*41) | 43 |
| NPT-CU | 10A | 3/8 | 24 (26) | 38 (*41) | 43 |
| NPT-CU | 15A | 1/2 | 30 | 46 (*46) | 47 (49.4) |
| NPT-CU | 20A | 3/4 | 37 (38) | 54 (*56) | 55 (59) |
| NPT-CU | 25A | 1 | 46 (45) | 63 (*64) | 65 (62) |
| NPT-CU | 32A | 1 1/4 | 55 (56) | 77 (*78) | 69 (72) |
| NPT-CU | 40A | 1 1/2 | 63 (65) | 85 (*88) | 74.4 (80.4) |
| NPT-CU | 50A | 2 | 73 (78) | *103 (*102) | 89 |

注) ()の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →NPT-CU-10A-SU4

炭素鋼の場合 →NPT-CU-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。

※炭素鋼のみ 25A 迄二面割 (K) 有り