




配管用特殊継手
SW×PTS / ソケット

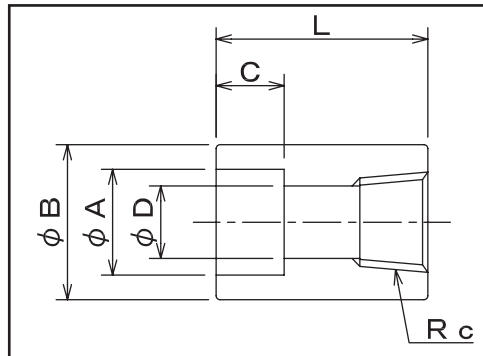

材質

ステンレス鋼
 SUS304
 炭素鋼
 S25C

サイズ

8A 10A 15A
 20A 25A 32A
 40A 50A

規格表

Sch.80

品名	サイズ		B	L
SW×PTS	8A	1/4	22	27 (28)
SW×PTS	10A	3/8	27(25)	30 (33)
SW×PTS	15A	1/2	32	33 (37)
SW×PTS	20A	3/4	38	38 (42)
SW×PTS	25A	1	46	42 (45)
SW×PTS	32A	1 1/4	55	45 (52)
SW×PTS	40A	1 1/2	63(65)	47 (56)
SW×PTS	50A	2	76(75)	58 (66)

注) () の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →SW×PTS-8A-SU4
 炭素鋼の場合 →SW×PTS-8A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

片ネジソケット

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。