


配管用特殊継手  
**PF 6P / 6角プラグ**

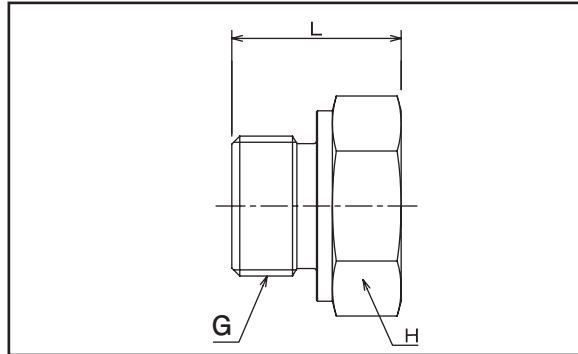

材質

ステンレス鋼  
 SUS304  
 炭素鋼

サイズ

8A 10A 15A  
 20A 25A 32A  
 40A 50A

規格表

品名	サイズ		H	L
	径	厚		
PF-6P	8A	1/4	19	21
PF-6P	10A	3/8	22	22
PF-6P	15A	1/2	27	27
PF-6P	20A	3/4	36	32
PF-6P	25A	1	41	36
PF-6P	32A	1 1/4	50	41
PF-6P	40A	1 1/2	55	47.6
PF-6P	50A	2	75	48.5

注) ( )の数値はステンレス鋼の寸法です。

※SUSは、25A迄

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

ねじ込み継手 (PF)

[例] SUS304の場合 →PF-6F-8A-SU4  
 炭素鋼の場合 →PF-6F-8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。