


配管用特殊継手

SW UB / B型ユニオン

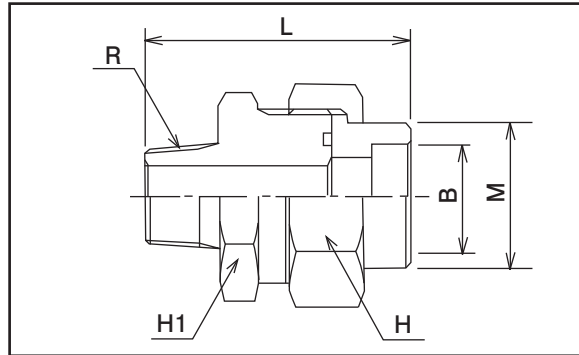

材質

ステンレス鋼  
 SUS304  
 炭素鋼

サイズ

8A 10A 15A  
 20A 25A 32A  
 40A 50A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

差込 × ネジ込み (PT)  
 ユニオン (オス)

規格表

Sch.80

ステンレス鋼

品名	サイズ		B	M	H	H1	L
SW-UB	8A	1/4	14.3	22	35	32	56.2
SW-UB	10A	3/8	17.8	25	38	35	59.2
SW-UB	15A	1/2	22.2	32	46	41	65.4
SW-UB	20A	3/4	27.7	38	54	50	71.3
SW-UB	25A	1	34.5	45	62	58	83.3
SW-UB	32A	1 1/4	43.2	55	74八角	70	85
SW-UB	40A	1 1/2	49.1	62	83八角	77	92.2
SW-UB	50A	2	61.1	75	102八角	95八角	102.2

Sch.80

炭素鋼

品名	サイズ		B	M	H	H1	L
SW-UB	8A	1/4	14.3	22	36六角	32六角	58
SW-UB	10A	3/8	17.8	27	41六角	38六角	61
SW-UB	15A	1/2	22.2	32	46六角	41六角	69
SW-UB	20A	3/4	27.7	38	54六角	50六角	79
SW-UB	25A	1	34.5	47	63六角	58六角	87
SW-UB	32A	1 1/4	43.2	56	77六角	71六角	97
SW-UB	40A	1 1/2	49.1	63	84八角	75六角	106
SW-UB	50A	2	61.1	76	95八角	90八角	112

[例] SUS304 の場合 →SW-UB-8A-SU4

炭素鋼の場合 →SW-UB-8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。