
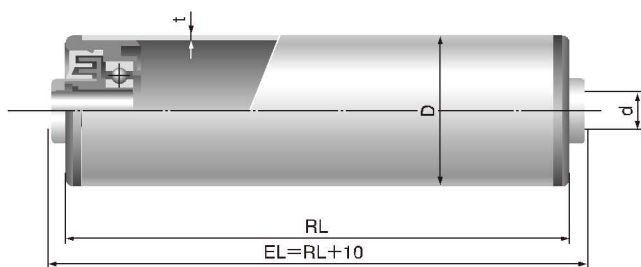


防塵・防水性能を高めた高機能・多目的ローラ

コンベヤローラ (中・重荷重対応) SERIES FF3

シール部分にダブルラビリンスシールを採用。耐衝撃性・消音性に優れた多目的ローラです。

●軸受部はプレスベアリング(スチール、ステンレス)と精密ベアリング(6002ZZ)を用意。また、チューブ材質も耐衝撃性に優れた硬質塩ビ(PVC)とスチール(ST)を用途に応じ選べます。

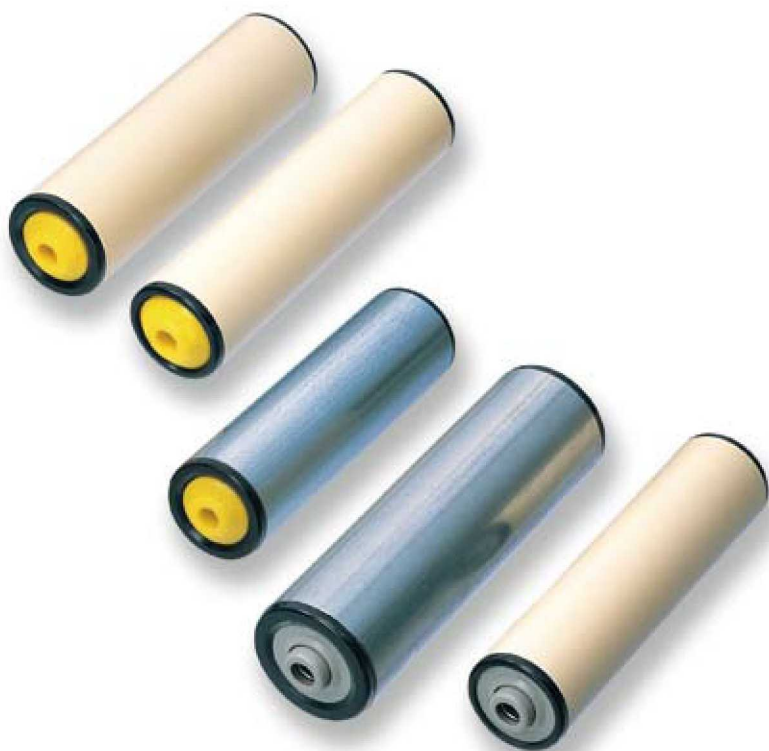

●SERIES FF3

(シャフト別売・P7参照)

新品番	旧品番	ローラ幅 RL(mm) / 価格(円)								ローラ寸法(mm)			材質		耐荷重*3 (kgf)
		100	200	300	400	500	600	700	800	D	t	d*2	ベアリング	チューブ	
FF30 V50	1110 V50	2,500	2,650	2,900	3,050	3,350	3,450	3,800		50	2.8	12*1	PB	PVC	33
FF31 V50	1111 V50	3,300	3,450	3,700	3,850	4,150	4,250	4,600		50	2.8	12*1	PB-SUS	PVC	33
FF30 V57	1153 V57	2,800	3,050	3,350	3,500	3,800	3,950	4,350		57	3.0	12*1	PB	PVC	53
FF31 V57	1155 V57	3,600	3,850	4,150	4,300	4,600	4,750	5,150		57	3.0	12*1	PB-SUS	PVC	48
FF30 J51	1112 J51	3,150	3,250	3,550	3,700	4,000	4,250	4,700	4,950	50.8	1.6	12*1	PB	ST	160
FF30 J57	1120 J57	2,850	3,100	3,450	3,650	3,900	4,100	4,650	4,900	57.2	1.4	12*1	PB	ST	160
FF30 J61	1121 J61	3,000	3,400	3,800	4,100	4,450	4,650	5,250	5,650	60.5	2.3	12*1	PB	ST	160
FF32 V50	1161 V50	3,550	3,700	3,950	4,100	4,400	4,500	4,850		50	2.8	12*1	6002ZZ	PVC	33
FF32 V57	1154 V57	3,950	4,200	4,500	4,650	4,950	5,100	5,500		57	3.0	12*1	6002ZZ	PVC	53
FF32 J51	1160 J51	4,200	4,300	4,650	4,850	5,150	5,350	5,900	6,100	50.8	1.6	12*1	6002ZZ	ST	170
FF32 J57	1165 J57	4,050	4,250	4,600	4,800	5,100	5,300	5,850	6,050	57.2	1.4	12*1	6002ZZ	ST	170
FF32 J61	1162 J61	4,200	4,600	5,050	5,350	5,750	5,950	6,550	6,900	60.5	2.3	12*1	6002ZZ	ST	170

品番例: FF30V50-12-100...FF30V50 → ローラ品番、12 → 軸径、100 → ローラ幅RL

注) PB: プレスベアリング、PB-SUS: プレスベアリング・ステンレス、PVC: 硬質塩ビ

*1 標準品(SERIES FF3は軸径φ10、φ12、φ14の製作が可能です) *2 d=対応シャフト寸法 *3 ローラ幅(RL)400mmの計測値です。

● ローラは受注生産です。ローラ幅RLの乱尺寸法対応可能です。

品番表示

FF30 V50-12-RL

上3桁	4桁目		5桁目		6,7桁目		8,9桁目	
共通	ベアリング		チューブ		チューブ径		シャフト径	
FF3	0	PB-ST	V	PVC	50	φ50	10	φ10
	1	PB-SUS			57	φ57	12	φ12
	2	精密ベアリング	J	スチール・メッキツキ	51	φ50.8	14	φ14
					57	φ57.2		
					61	φ60.5		