


アルミドアガラリ




200×500

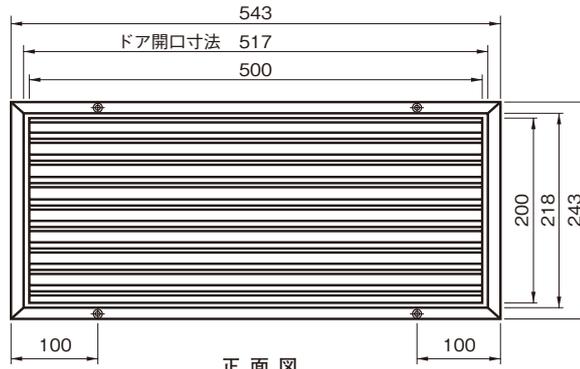

正面図


※図は200×500を示す。

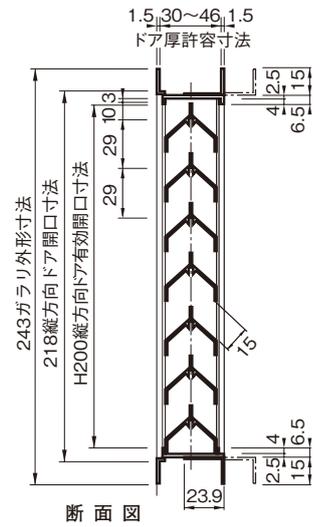

断面図




200×600

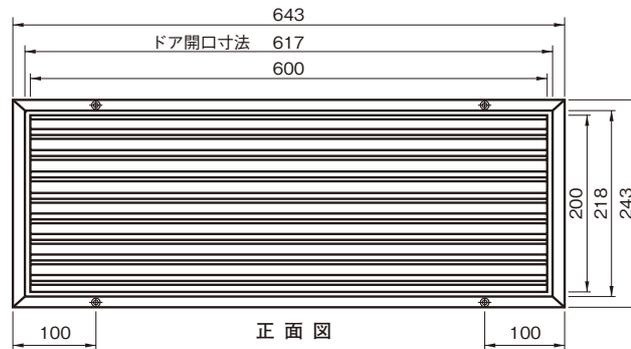

正面図


※図は200×600を示す。

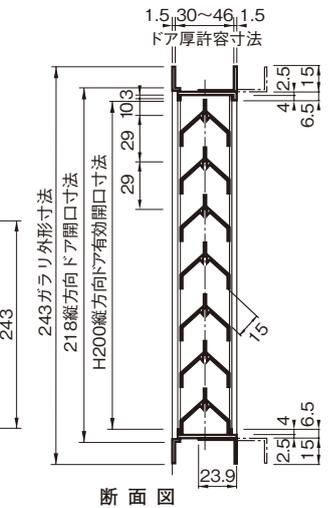

断面図




350×500

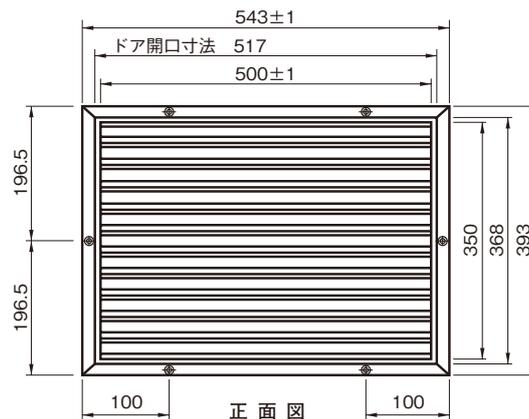

正面図

※図は350×500を示す。

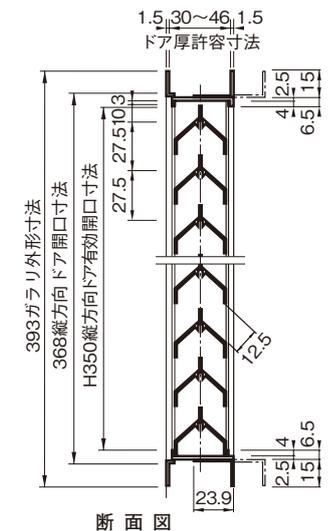

断面図

商品番号	商品名	1枚価格	材質	仕上げ	サイズ		換気率	入数	重量	単位	
					H	W					
・316-641	アルミドアガラリ	130×200	6,400	アルミ	アルマイトシルバー	130	200	33%	1	415g	枚
・316-642	〃	130×500	8,250	〃	〃	130	500	33%	1	870g	〃
・316-643	〃	150×400	8,000	〃	〃	150	400	33%	1	840g	〃
・316-644	〃	150×550	9,000	〃	〃	150	550	33%	1	1080g	〃
・316-645	〃	150×600	9,550	〃	〃	150	600	33%	1	1190g	〃
・316-646	〃	200×500	9,700	〃	〃	200	500	39%	1	1140g	〃
・316-647	〃	200×600	10,800	〃	〃	200	600	39%	1	1330g	〃
・316-648	〃	350×500	12,950	〃	〃	350	500	37%	1	1795g	〃
・316-649	〃	700×500	22,200	〃	〃	700	500	42%	1	3250g	〃