

ステンレスワイヤロープ



■(7×7)1mあたり

商品番号	商品名	1m価格
233-250	S7-1.0M	165
233-251	S7-1.5M	175
233-252	S7-2.0M	200
233-253	S7-2.5M	265
233-254	S7-3.0M	290
233-255	S7-4.0M	530
233-256	S7-5.0M	800
233-257	S7-6.0M	1,000

■(7×19)1mあたり

商品番号	商品名	1m価格
233-258	S19- 1.0M	350
233-259	S19- 1.5M	350
233-260	S19- 2.0M	350
233-261	S19- 2.5M	400
233-262	S19- 3.0M	430
233-263	S19- 4.0M	690
233-264	S19- 5.0M	860
233-265	S19- 6.0M	1,090
233-266	S19- 8.0M	1,840
233-267	S19- 9.0M	2,250
233-268	S19-10.0M	2,640
233-269	S19-12.0M	3,820

・ステンレスロープは、耐食性、耐錆性、耐摩性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているので広範囲の分野で使用されています。


▶ご注意

・定尺以下のカットは、100m未満は1m価格の30%アップ、100～199mは1m価格の20%アップになります。

■200mコイル巻(定尺)

商品番号	商品名	1巻価格	材質	ロープ径	静索用構成(7×7)	サイズ	最低切断荷重	入数	重量	単位
233-270	ステンレスワイヤロープ(7×7) S7 -0.81	27,000	SUS304	0.81	S7 -0.81	200m	65.0kg	1	0.00254kg/m	巻
233-272	〃 S7 -1.00	24,500	〃	1.00	S7 -1.00	200m	78.0kg	1	0.00420kg/m	〃
233-273	〃 S7 -1.50	27,700	〃	1.50	S7 -1.50	200m	174.0kg	1	0.00950kg/m	〃
233-274	〃 S7 -2.00	32,400	〃	2.00	S7 -2.00	200m	340.0kg	1	0.01700kg/m	〃
233-275	〃 S7 -2.50	42,200	〃	2.50	S7 -2.50	200m	500.0kg	1	0.02600kg/m	〃
233-276	〃 S7 -3.00	46,200	〃	3.00	S7 -3.00	200m	730.0kg	1	0.03800kg/m	〃
233-277	〃 S7 -4.00	83,100	〃	4.00	S7 -4.00	200m	1,200.0kg	1	0.06700kg/m	〃
233-278	ステンレスワイヤロープ(7×19) S19-2.00	55,400	〃	2.00	S19-2.00	200m	315.0kg	1	0.01700kg/m	〃
233-279	〃 S19-2.50	65,700	〃	2.50	S19-2.50	200m	510.0kg	1	0.02600kg/m	〃
233-280	〃 S19-3.00	65,700	〃	3.00	S19-3.00	200m	740.0kg	1	0.03800kg/m	〃
233-281	〃 S19-4.00	106,900	〃	4.00	S19-4.00	200m	1,250.0kg	1	0.06700kg/m	〃
233-282	〃 S19-5.00	133,300	〃	5.00	S19-5.00	200m	1,850.0kg	1	0.10500kg/m	〃
233-283	〃 S19-6.00	167,600	〃	6.00	S19-6.00	200m	2,550.0kg	1	0.15200kg/m	〃

被覆ワイヤロープ

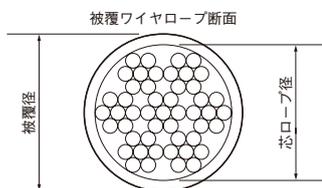

・PVCコート(クリア透明)で被覆されたステンレスワイヤロープです。

▶ご注意

・短尺カットの価格は20%アップとなります。

商品番号	商品名	1巻価格	材質	芯ロープ径	被覆径	構成	サイズ	切断荷重	入数	重量	単位
233-284	被覆ワイヤロープ HS-2045	17,000	SUS304	2	4	7×7	50m	0.34t	1	1.0kg	巻
233-285	〃 HS-3055	23,500	〃	3	5	7×7	50m	0.73t	1	1.9kg	〃
233-160	〃 HS-4065	35,600	〃	4	6	7×7	50m	1.20t	1	3.5kg	〃
233-286	〃 HS-5075	51,800	〃	5	7	7×19	50m	1.83t	1	5.5kg	〃

(短尺カットは20%アップです)

ワイヤロープカッター(RCタイプ) / アームスエジャー(ワイヤスエージ用)



ワイヤロープカッター



アームスエジャー

商品番号	商品名	1個価格	材質	切断能力	スエージ可能ワイヤ径	サイズ	入数	重量	単位
233-287	ワイヤロープカッター(RCタイプ) RC-8(B)	7,400	特殊合金鋼	~φ5.0	-	全長 195	1	0.3kg	個
233-288	アームスエジャー(ワイヤスエージ用) HSC-350	25,600	〃	φ1.5~φ3.5	φ1.5~φ3.5	全長 380	1	1.1kg	〃
233-289	〃 HSC-600	37,200	〃	φ1.5~φ5.0	φ1.5~φ5.0	全長 650	1	2.5kg	〃