


J Type

サイズ 200mm

J型 中荷重用旋回金具

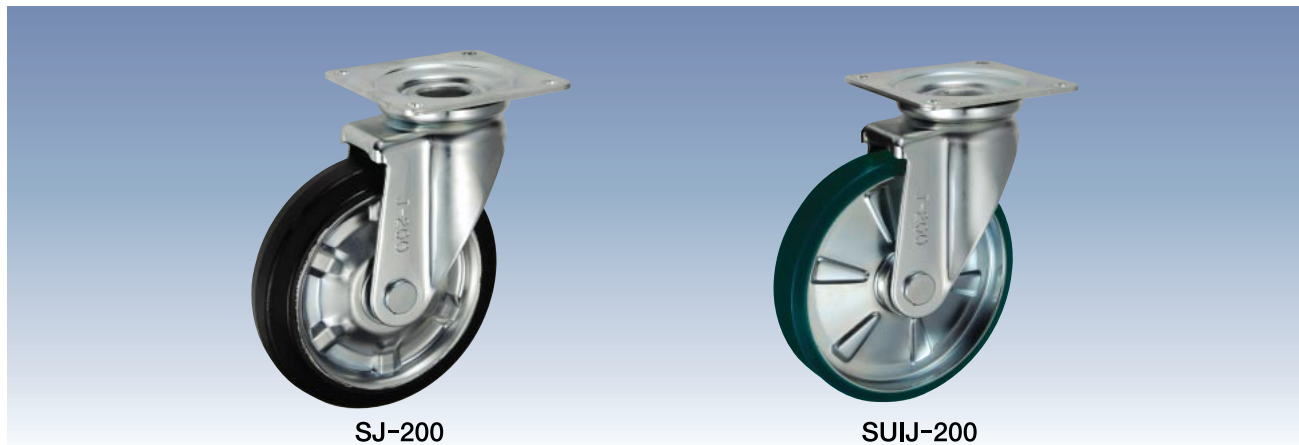

SJ-200

SUIJ-200

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
200	■鋼板製ゴム													
	SJ-200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	4,030	
	SRJ-200	赤ゴム	B/B入	200	204.0								4,030	
	SHJ-200	高反発ゴム	B/B入	250	255.0								4,030	
	CRJ-200	耐熱ゴム	B/B入										4,110	
	■鋼板製ウレタンゴム													
	SUIJ-200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,200	
	SUIEJ-200	導電性ウレタン	B/B入										4,200	
	■樹脂製ゴム													
	PNJ-200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,380	
	PNDJ-200	ゴム	SUS入										3,380	
	PNAJ-200	ゴム											160	163.2
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJ-200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,250	
	PNUDJ-200	ウレタン	SUS入										3,250	
	PNUAJ-200	ウレタン											250	255.0
	■ナイロン													
	PJ-200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	3,100	
	PBJ-200	NEW ナイロン	B/B入	400	408.0								3,310	
	PBDJ-200	NEW ナイロン	SUS入										3,310	
	■MCナイロン													
UWBJ-200	MCナイロン	B/B入	420	428.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,260		
UWBDJ-200	MCナイロン	SUS入										4,260		
UWAJ-200	MCナイロン											4,110		
UWBSJ-200	MCナイロン	B/B入			34							3,720		
UWBSDJ-200	MCナイロン	SUS入										3,720		

軸受 無印 : 滑り軸受け
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。