


# J Type

サイズ 250mm~300mm

J型 中荷重用旋回金具

中荷重用キヤスター

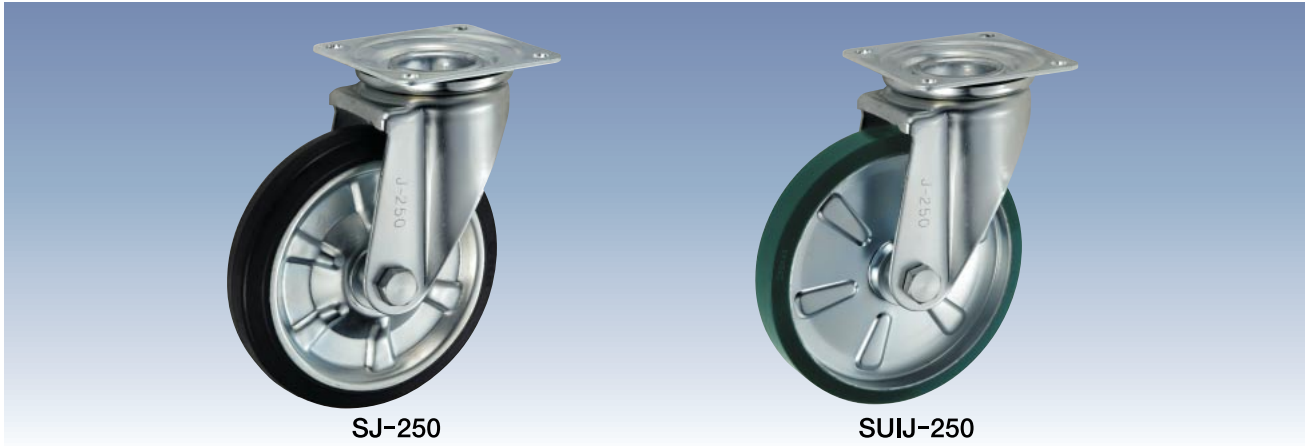

SJ-250

SUIJ-250

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
250	■鋼板製ゴム													
	SJ-250	ゴム	B/B入	330	336.6	50	25	305	160/160	125/125	14	71	6,080	
	SRJ-250	赤ゴム	B/B入	260	265.2								6,080	
	CRJ-250	耐熱ゴム	B/B入	330	336.6								6,300	
	■鋼板製ウレタンゴム													
SUIJ-250	ウレタン	B/B入	500	510.0	45	25	305	160/160	125/125	14	71	6,640		
300	■MCナイロン													
	UWBSJ-250	MCナイロン	B/B入	550	561.0	36	25	305	160/160	125/125	14	71	5,800	
	■鋼板製ゴム													
300	SJ-300	ゴム	B/B入	350	357.0	50	25	374	175/175	140/140	14	71	9,290	
	■鋼板製ウレタンゴム													
SUIJ-300	ウレタン	B/B入	600	612.0	50	25	374	175/175	140/140	14	71	8,960		

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り    は受注生産品です。

**[金具寸法]**

単位：mm

サイズ 	最大荷重		金具高さ H	フォーク幅 B	自重 (g)
	(daN)	(kgf)			
75	120	122.4	63	40	370
100	180	183.6	94	43	740
130	250	255.0	112	53	1,090
150	300	306.0	123	56	1,550
200	420	428.4	150	56	2,360
250	550	561.0	180	90	3,560
300	600	612.0	224	110	4,520

※金具にはシャフト・セットが付属します。

