


JA Type

サイズ 75mm

JA型 ステンレス製旋回金具

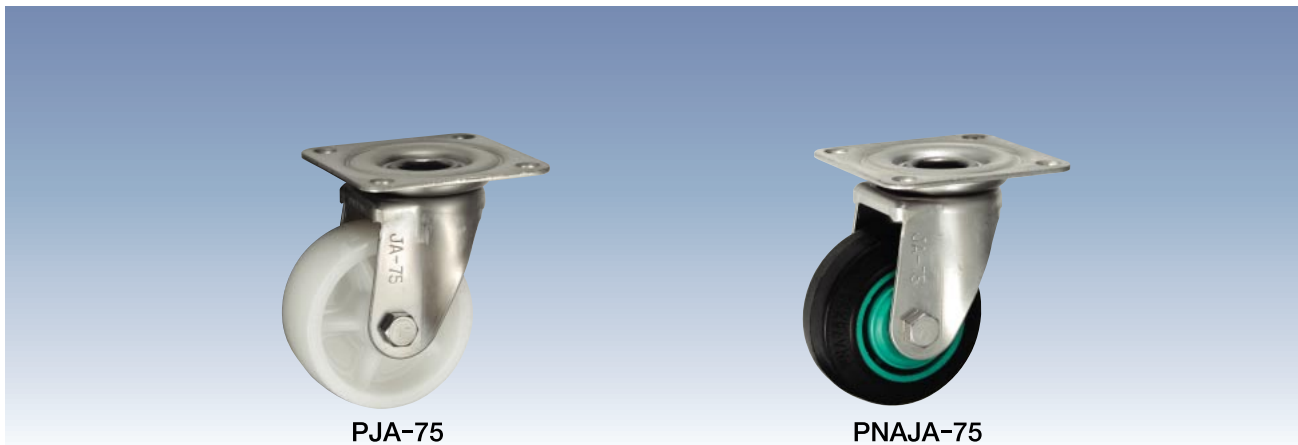

PJA-75

PNAJA-75

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
75	■ナイロン													
	PJA-75	ナイロン		100	102.0									420
	PBJA-75	ナイロン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	480	
	PBDJA-75	ナイロン	SUS入										480	
	■樹脂製ゴム													
	PNJA-75	ゴム	B/B入											510
	PNDJA-75	ゴム	SUS入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	510	
	PNAJA-75	ゴム												470
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJA-75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	500	
	PNUDJA-75	ウレタン	SUS入											500
	PNUAJA-75	ウレタン		70	71.4									450
	■MCナイロン													
	UWBJA-75	MCナイロン	B/B入											520
	UWBDA-75	MCナイロン	SUS入			24								520
	UWAJA-75	MCナイロン		150	153.0		10	101	82/82	63/63	9.5	22	480	
	UWBSJA-75	MCナイロン	B/B入											500
	UWBSDJA-75	MCナイロン	SUS入			26								500
	■鋼板製ゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>													
	SJA-75	ゴム	B/B入	80	81.6									530
	SRJA-75	赤ゴム	B/B入	60	61.2	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	530	
CRJA-75	耐熱ゴム	B/B入	80	81.6									550	
■鋼板製ウレタンゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>														
SUIJA-75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	610		
SUIEJA-75	導電性ウレタン	B/B入											610	

無印 : 滑り軸受け
 軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。