


# KABZ<sub>Type</sub> サイズ 75mm

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定金具

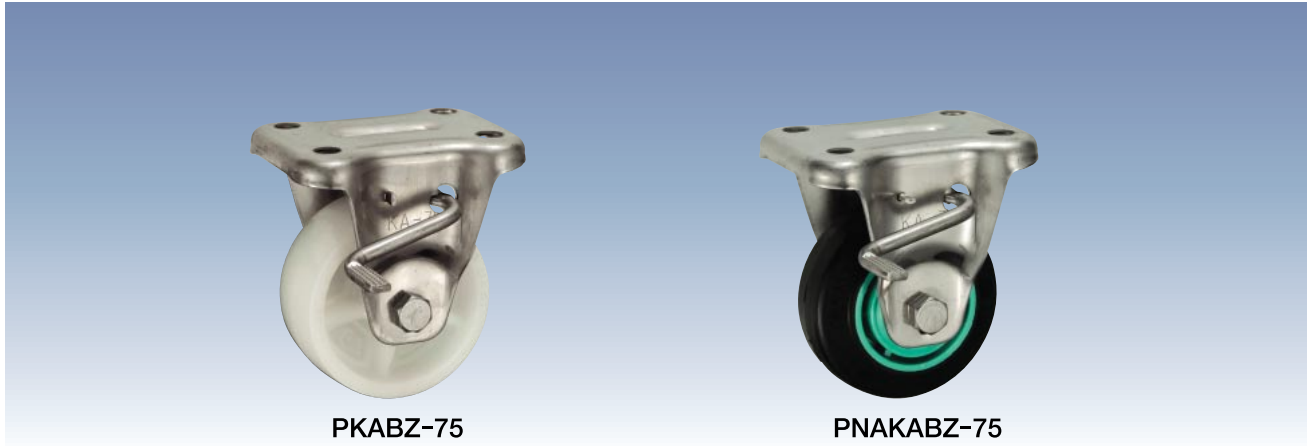

PKABZ-75

PNAKABZ-75

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
75	■ナイロン												
	PKABZ-75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	360	
	PBKABZ-75 <small>NEW</small>	ナイロン	B/B入	120	122.4							420	
	PBDKABZ-75 <small>NEW</small>	ナイロン	SUS入									420	
	■樹脂製ゴム												
	PNKABZ-75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	450	
	PNDKABZ-75	ゴム	SUS入									450	
	PNAKABZ-75	ゴム										410	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKABZ-75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	91/68	63/40	9.5	440	
	PNUDKABZ-75	ウレタン	SUS入									440	
	PNUAKABZ-75	ウレタン										390	
	■MCナイロン												
	UWBKABZ-75	MCナイロン	B/B入	150	153.0	24	10	101	91/68	63/40	9.5	460	
	UWBDKABZ-75	MCナイロン	SUS入									460	
	UWAKABZ-75	MCナイロン										420	
	UWBSKABZ-75	MCナイロン	B/B入			26						440	
	UWBSDKABZ-75	MCナイロン	SUS入									440	
	■鋼板製ゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>												
	SKABZ-75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	91/68	63/40	9.5	470	
	SRKABZ-75	赤ゴム	B/B入	60	61.2							470	
CRKABZ-75	耐熱ゴム	B/B入	80	81.6	490								
■鋼板製ウレタンゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>													
SUIKABZ-75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	91/68	63/40	9.5	550		
SUIEKABZ-75	導電性ウレタン	B/B入									550		

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KABZ-75→KABZL-75となります)。

軸受	無印	: 滑り軸受け	は受注生産品です。
	B/B入	: 鋼板製ベアリング入り	
	SUS入	: ステンレス製ベアリング入り	

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。  
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を使い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。