


KABZ_{Type} サイズ 200mm

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定金具

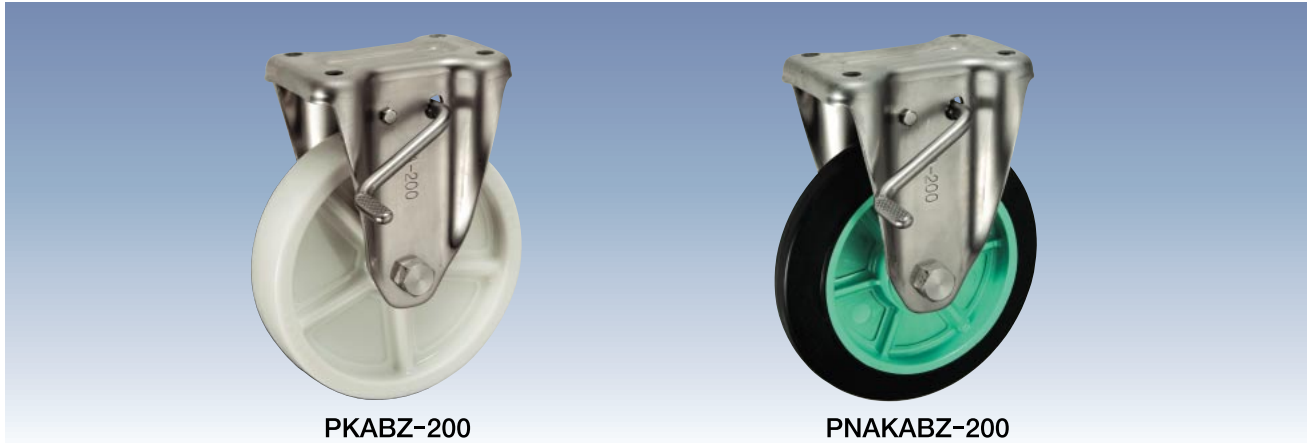

PKABZ-200

PNAKABZ-200

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
200	■ナイロン												
	PKABZ-200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	2,520	
	PBKABZ-200 <small>NEW</small>	ナイロン	B/B入	400	408.0							2,730	
	PBDKABZ-200 <small>NEW</small>	ナイロン	SUS入									2,730	
	■樹脂製ゴム												
	PNKABZ-200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	151/102	112/63	11	2,800	
	PNDKABZ-200	ゴム	SUS入									2,800	
	PNAKABZ-200	ゴム										2,630	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKABZ-200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	151/102	112/63	11	2,670	
	PNUDKABZ-200	ウレタン	SUS入									2,670	
	PNUAKABZ-200	ウレタン										2,500	
	■MCナイロン												
	UWBKABZ-200	MCナイロン	B/B入	500	510.0	42	20	250	151/102	112/63	11	3,680	
	UWBDKABZ-200	MCナイロン	SUS入									3,680	
	UWAKABZ-200	MCナイロン										3,530	
	UWBSKABZ-200	MCナイロン	B/B入			34	3,140						
	UWBSDKABZ-200	MCナイロン	SUS入				3,140						
	■鋼板製ゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>												
	SKABZ-200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	151/102	112/63	11	3,450	
SRKABZ-200	赤ゴム	B/B入	200	204.0	3,450								
SHKABZ-200	高反発ゴム	B/B入	250	255.0	3,450								
CRKABZ-200	耐熱ゴム	B/B入			3,530								
■鋼板製ウレタンゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>													
SUIKABZ-200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	151/102	112/63	11	3,620		
SUIEKABZ-200	導電性ウレタン	B/B入									3,620		

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KABZ-200→KABZL-200となります)。

軸受	無印	: 滑り軸受け	 は受注生産品です。
	B/B入	: 鋼板製ベアリング入り	
	SUS入	: ステンレス製ベアリング入り	

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。