


KH Type

サイズ 50mm

KH型 重荷重用固定金具 (小型タイプ)

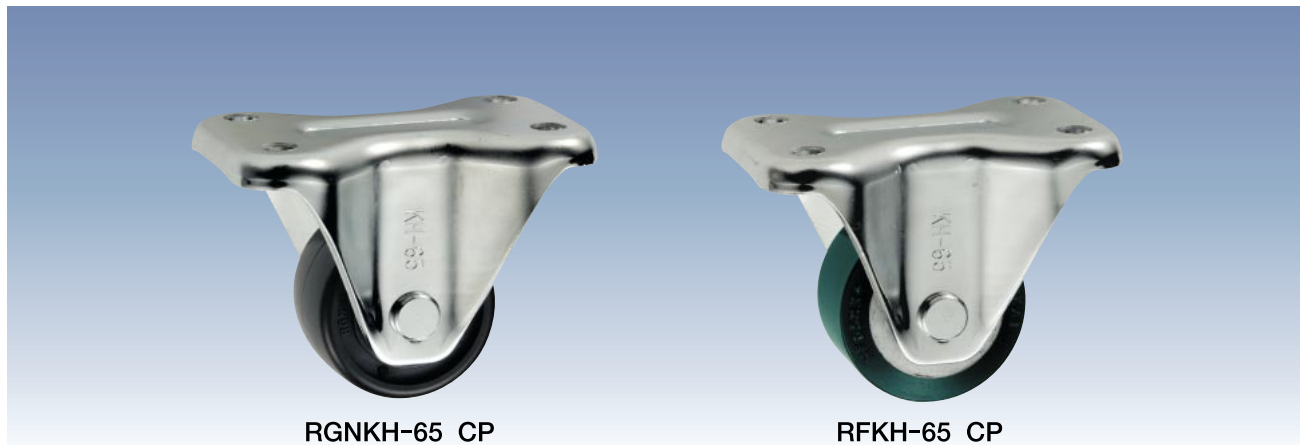

RGNKH-65 CP

RFKH-65 CP

単位: mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
50	RGNKH-50 CP	強化ナイロン	B/B入	200	204.0	28	10	72	82/52	66/36	6.2	290
	RRKH-50 CP	MCナイロン	B/B入									290
	SUIKH-50 CP	ウレタン	B/B入	80	81.6	20.5						320
	FKH-50 CP	鉄製	B/B入	100	102.0	27						500
	FAKH-50 CP	鉄製		60	61.2							570

軸受 無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

金具 白メッキ (CPと表記) となります。

【金具寸法】

単位: mm

サイズ 	最大荷重 		金具高さ H 	フォーク幅 B 	自重 (g)
	(daN)	(kgf)			
50	200	204.0	47	32	180
65	300	306.0	60	40	450
75	400	408.0	68	40	540

※金具にはシャフト・セットが付属します。