


JH Type

サイズ 130mm~150mm

JH型 重荷重用旋回金具

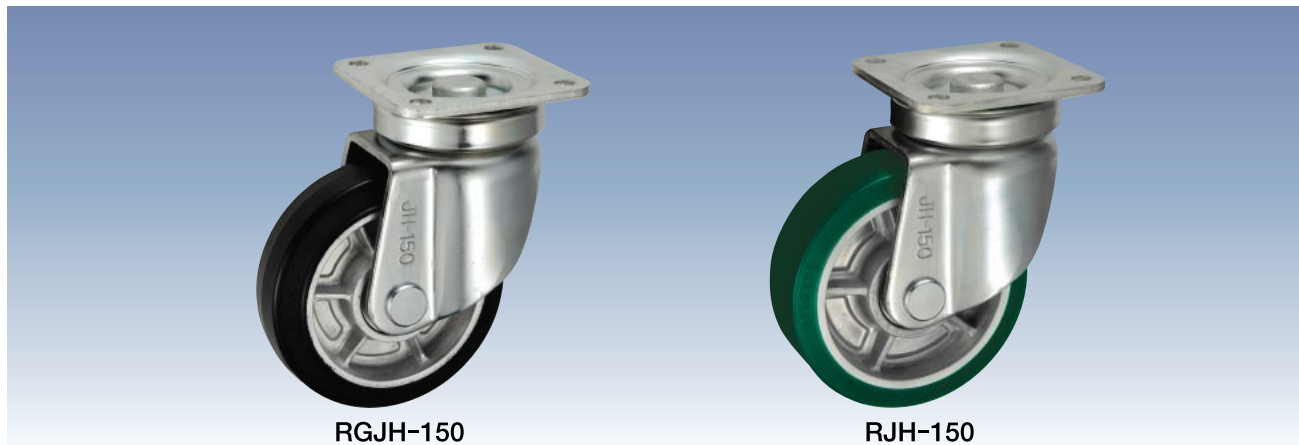

RGJH-150

RJH-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
130	RGJH-130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	45	3,300
	RJH-130	アルミ製ウレタン	B/B入	450	459.0								3,440
	RFJH-130	鋼板製ウレタン	B/B入	500	510.0								3,470
	RRJH-130	アルミ製MCナイロン	B/B入	550	561.0								3,450
	UWBJH-130	MCナイロン	B/B入	550	561.0								3,200
150	RGJH-150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	50	4,070
	RJH-150	アルミ製ウレタン	B/B入	500	510.0								4,180
	RFJH-150	鋼板製ウレタン	B/B入	550	561.0								4,240
	RRJH-150	アルミ製MCナイロン	B/B入	600	612.0								4,180
	UWBJH-150	MCナイロン	B/B入	600	612.0								4,040

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重		金具高さ H 	フォーク幅 B 	自重 (g)
	(daN)	(kgf)			
130	550	561.0	112	60	2,390
150	600	612.0	123	60	2,940
200	■JH-200 シャフト径25				
	800	816.0	150	71	3,460
	■JH-200 シャフト径20				
	800	816.0	150	56	3,270

※金具にはシャフト・セットが付属します。

特長

旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。