


# TH Type

サイズ 50mm~65mm

TH型 重荷重用低床式旋回金具

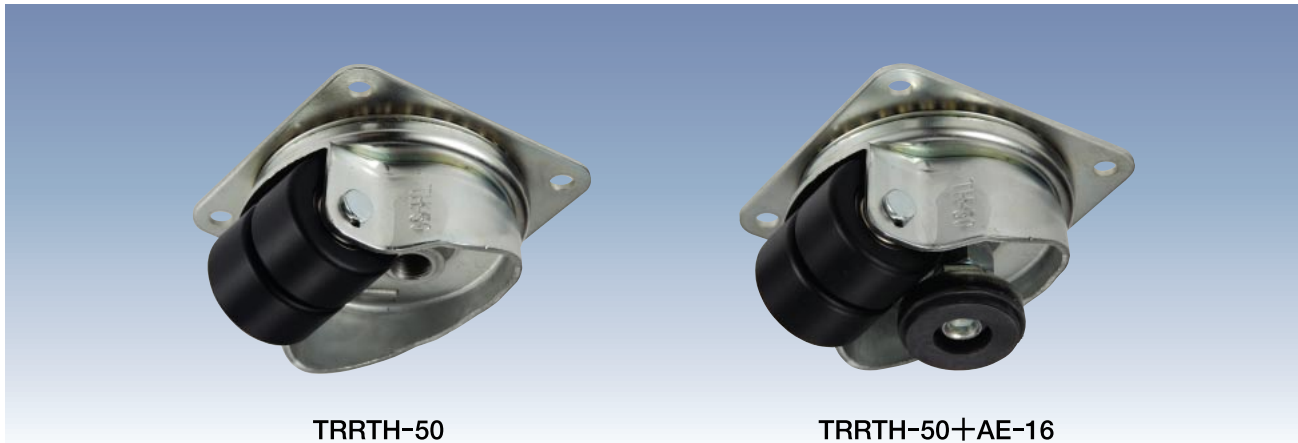

TRRTH-50

TRRTH-50+AE-16

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	アジャスター※	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)									
50	TSUITH-50	ウレタン	B/B入	150	153.0	20.5	10	70	118/118	94/94	8.5	40	AE-16	1,330
	TRRTH-50	MCナイロン	B/B入	350	357.0	27								1,270
	TFTH-50	鉄製	B/B入											1,690
65	TSUITH-65	ウレタン	B/B入	250	255.0	25	12	87	118/118	94/94	8.5	45	AE-20	1,760
	TRRTH-65	MCナイロン	B/B入	450	459.0									1,440
	TFTH-65	鉄製	B/B入											

※アジャスターは別注品となります。(P.86)

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

車輪 双輪での使用となります。

### 【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重 		金具高さ H 	フォーク幅 B 	自重 (g) 
	(daN)	(kgf)			
50	400	408.0	45	60	1,050
65	500	510.0	54	60	1,140

※金具にはシャフト・セットが付属します。

### 【アジャスター寸法】

単位：mm

適合アジャスター	最大高さ Hmax	最小高さ Hmin	調整量 a
AE-16	80	65	15
AE-20	94	79	15

