


JMB Type

サイズ 100mm~130mm

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回金具

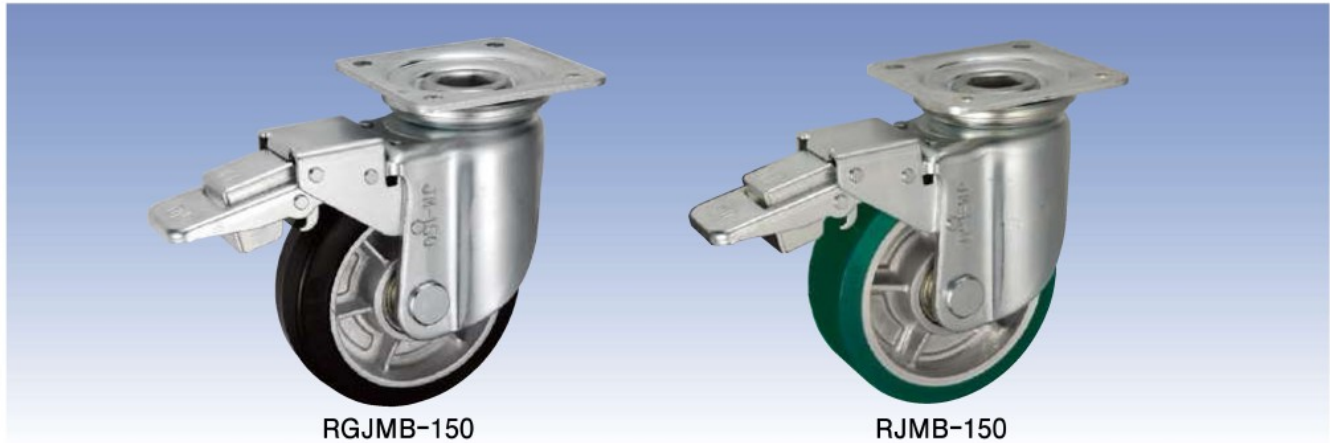

RGJMB-150

RJMB-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
100	RGNJMB-100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	108/108	80/80	11	37	2,250
	RGJMB-100	アルミ製ゴム	B/B入	200	204.0	50							2,280
	RJMB-100	アルミ製ウレタン	B/B入	300	306.0								2,280
	RFJMB-100	銅板製ウレタン	B/B入	2,290									
	RRJMB-100	MCナイロン	B/B入	2,190									
	UWBJMB-100	MCナイロン	B/B入	2,130									
130	RGJMB-130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	40	3,310
	RJMB-130	アルミ製ウレタン	B/B入	450	459.0								3,450
	RFJMB-130	銅板製ウレタン	B/B入	3,480									
	RRJMB-130	アルミ製MCナイロン	B/B入	3,460									
	UWBJMB-130	MCナイロン	B/B入	3,210									

軸受 B/B入：銅板製ベアリング入り

車輪詳細 P.97以降をご参照下さい。

シングルストッパー仕様

車輪の回転のみを止める

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重 		金具高さ H 	フォーク幅 B 	トッププレート板厚 t 	自重 (g)
	(daN)	(kgf)				
100	460	469.2	94	57	5.0	1,750
130	500	510.0	112	60	5.0	2,400
150	550	561.0	123	60	5.0	2,980
200	660	673.2	150	71	6.0	4,690

※金具にはシャフトセット(シャフト・バネ座金・ナット)が付属します。

【ペダル寸法】

単位：mm

サイズ 	ペダルロッド K 	制止トルク (kgf-cm)
100	150	130
130	180	200
150	190	250
200	250	300