

■ ペットボトルの切断、切り抜き、穴あけ、模様切り

ホットカッター  
HE-20



- はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。
- 両刃仕様で、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。
- カスの付きにくいクロームメッキこて先。\* はんだ付けには使用できません。



交換こて先/交換部品

HE-20T
¥620+消費税

HE-20用ヒーター  
KS-20H ¥290+消費税

切断可能範囲 (PET)

形状	角	丸棒
切断能力	3 (厚さ mm)	3 (直径 mm)

●試験材料の断面

<丸棒> 直径 (mm)    <角> 厚さ (mm)

約10秒以内で切断できるものを「切断能力」としました。

パワーコントローラーPC-11 P69を併用いただきますと、こて先温度を下げて使用できます。

型番	HE-20
JANコード	001267
定格電圧/消費電力	100V AC 50/60Hz / 23W
温度	360°C
ヒーター	ニクロムヒーター
全長 / 重量	205mm / 45g
価格	¥1,600+消費税

\*全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

■ プラモデルのゲート切断に最適


ホットナイフ  
HOT-30R/60R

- 折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。



切断能力 約5秒以内で切断できるものを「切断可能」としました。

樹脂種類	切断可能範囲表			
	HOT-30R		HOT-60R	
	板(厚さ)	丸棒(直径)	板(厚さ)	丸棒(直径)
塩化ビニール	0.5mm	2mm	1mm	3mm
アクリル	0.5mm	2mm	1mm	3mm
A B S	1mm	3mm	2mm	4.5mm
ポリプロピレン	1mm	3mm	1mm	3mm
ポリカ	1mm	3mm	1mm	3mm

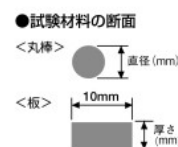

交換こて先/交換

HOT-30R用

R-48B
¥300+消費税

HOT-30CU
¥480+消費税

HOT-60R用

R-6BC
¥400+消費税

HOT-60CU
¥480+消費税

パワーコントローラーPC-11 P69を併用いただきますと、こて先温度を下げて使用できます。

HOT-30R用ヒーター

KS-30H ¥290+消費税

HOT-60R用ヒーター

KS-60H ¥350+消費税

型番	HOT-30R	HOT-60R
JANコード	000567	001144
定格電圧/消費電力	100V AC 50/60Hz / 30W	100V AC 50/60Hz / 55W
温度	ホットナイフ時 はんだこて時	250°C 300°C 480°C 560°C
ヒーター	ニクロムヒーター	
全長 / 重量	230mm / 50g	250mm / 65g
価格	¥1,500+消費税	¥1,600+消費税

\*全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

■ 透明性、柔軟性、光沢性抜群の熱収

熱収縮フィルム  
HS-2520

\*加熱には90°C以上の熱風が出る工業用のドライヤーをご使用ください。



この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、\*工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。

半折タイプ  
(50cm幅×20M巻)

\*食品衛生法非対応



項目	当社製品	塩ビシュリンク	PPシュリンク
透明・光沢	◎	○	○
引裂強度	◎	○	△
シール強度	◎	△	◎
低温強度	◎	△	○
低温収縮性	○	◎	△
防湿性	◎	△	◎
包装作業性	◎	○	○
収縮応力	ソフト	タイト	タイト

型番	HS-2520
JANコード	710152
材質	ポリオレフィン
全長	50cm 幅×20m 巻
厚さ	12μm
価格	¥1,100+消費税

