


# 熱加工

## ■ ナイロン製のネットや布の切断に ホットスライドカッター HE-110



- ナイロンの園芸用ネット・漁網・販促用フック等の加熱裁断加工に使用できます。
- 加工後は切り口がほつれません。

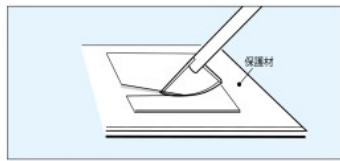

麻や木綿等の素材と金属ワイヤーを含んだロープは切れません。はんだ付けには使用できません。

パワーコントローラーPC-11 P69を併用いただきますと、こて先温度を下げることができます。

交換こて先/交換部品	
HE-110TL	¥2,000+消費税

HE-110用ヒーター  
CXR-100H ¥1,450+消費税

型番	HE-110
JANコード	031530
定格電圧/消費電力	100V AC 50/60Hz / 48W
消費電力	48W
温度	480°C
ヒーター	セラミックヒーター
全長/重量	284mm / 104g
価格	¥4,500+消費税

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。


## ■ φ12mmのナイロンロープまで切れます ナイロンロープカッター HE-60



- 切断後は切り口が溶けてロープがほつれません。●樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。●カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。

麻や木綿等の素材と金属ワイヤーを含んだロープは切れません。はんだ付けには使用できません。

切断する時は、切断面を均一に溶着させ、ロープを回しながら切断してください。

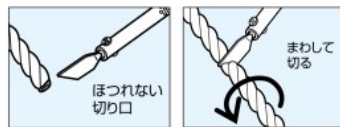

型番	HE-60
JANコード	000833
定格電圧/消費電力	100V AC 50/60Hz / 55W
消費電力	55W
温度	450°C
ヒーター	ニクロムヒーター
全長/重量	240mm / 70g
価格	¥2,100+消費税

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

## ■ 刺繍、背番号、アップリケ等の切断に マークカッター HE-31



- こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。

\*はんだ付けには使用できません。

こて先の交換は1.5mm(対辺)の六角レンチが必要です。



布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。

ナイロン、ビニール、ポリエステル100%の薄物生地は切断できますが、麻や木綿を含む糸、生地は切断できません。

交換こて先/交換部品	
HE-30TL	¥670+消費税
HE-31用ヒーター	CS-31H ¥1,200+消費税

パワーコントローラーPC-11 P69を併用いただきますと、こて先温度を下げることができます。

型番	HE-31
JANコード	031349
定格電圧/消費電力	100V AC 50/60Hz / 20W
温度	360°C
ヒーター	セラミックヒーター
全長/重量	188mm / 45g
価格	¥3,300+消費税

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。



交換こて先/交換部品	
HE-60T	¥750+消費税
HE-60用ヒーター	KS-60H ¥350+消費税

パワーコントローラーPC-11 P69を併用いただきますと、こて先温度を下げることができます。