


アルミ・複合材加工用

6723 タイプN

ダイヤモンドコーティング 4枚刃 コーナーR

●グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。

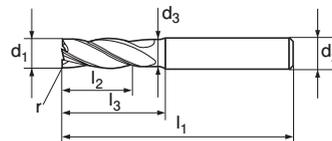

(単位: mm)


商品コード	刃径	シャンク径	ネック径	全長	刃長	首下長	コーナー半径
	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	r
6723 6.005	6.0	6	5.7	57	13	21	0.5
6723 6.010	6.0	6	5.7	57	13	21	1.0
6723 8.005	8.0	8	7.7	63	19	27	0.5
6723 8.010	8.0	8	7.7	63	19	27	1.0
6723 10.005	10.0	10	9.5	72	22	32	0.5
6723 10.010	10.0	10	9.5	72	22	32	1.0
6723 12.005	12.0	12	11.5	83	26	38	0.5
6723 12.010	12.0	12	11.5	83	26	38	1.0

超硬エンドミル

6724 タイプN

ダイヤモンドコーティング 2枚刃 ボール

●グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。

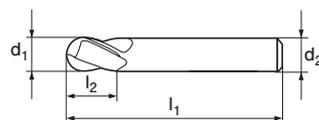

(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	有効刃長	ボール半径
	d_1	d_2	l_1	l_2	r
6724 003.000	3.0	6	57	7	1.5
6724 004.000	4.0	6	57	8	2.0
6724 005.000	5.0	6	57	10	2.5
6724 006.000	6.0	6	57	10	3.0
6724 008.000	8.0	8	63	16	4.0
6724 010.000	10.0	10	72	19	5.0
6724 012.000	12.0	12	83	22	6.0

不等リード
汎用スクエア
強ねじれスクエア
高硬度加工用
アルミ・複合材加工用
面取り用
ラフィング
コーナーR付
ボール

2枚刃

3枚刃

4枚刃

多刃

Diamond