


製品概要

製品グループ:	高性能コンベヤベルト、加工用ベルト
製品サブグループ:	ゴム搬送/加工用ベルト
適合産業分野:	物流; 包装; 紙工; 製紙/紙工; 用紙印刷/印刷後工程
適合用途:	一般搬送用ベルト; マシンテープ; 紙類取扱い
製品特性:	磨耗耐性; 一定の摩擦係数; 高摩擦表面; 耐油性
搬送方法:	下降傾斜; 水平; 上昇傾斜

製品構造 (拡大図)

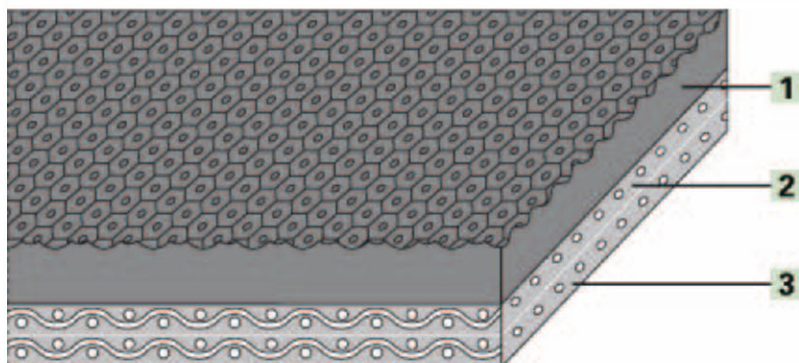

製品構造/設計

1 搬送側 (材質):	NBR
1 搬送側 (表面):	粗目
1 搬送側 (付着性):	付着性
1 搬送側 (色調):	グリーン
2 心体層 (材質):	PA
プライ数:	2
3 走行側/プリー側 (材質):	PUR
3 走行側/プリー側 (表面):	含浸織布
3 走行側/プリー側 (色調):	黒

製品特性

スベリ台使用:	○
キャリヤローラ:	○
カーブ搬送:	×
ナイフエッジ走行:	×
低騒音性:	×
帯電防止機能:	○
金属検知器適用:	×
難燃性:	×
食品適合 FDA:	無効
食品適合 USDA:	無効
食品適合 EU:	×