

インサイドカッター J型

ISJ-38



用途


立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。

仕様


使用電動機：
電動ドリル（12V以上）
アングル電気ドリル

特長

100mmディスクグラインダー（M10x P1.5）六角軸（6.35mm）スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
六角軸（6.35mm）スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
天場ガイドの移動調整により切断長さ（深さ20～60mm）の変更が可能です。

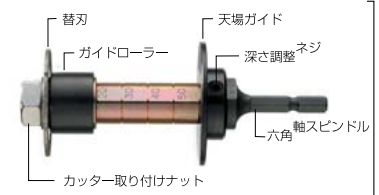

インサイドカッター ISJ38使用例

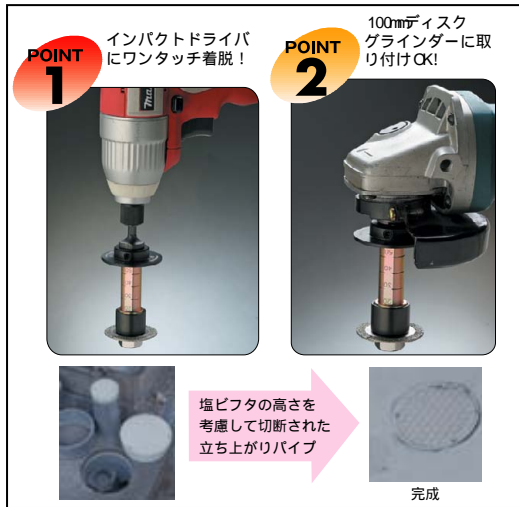

品番	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)	標準価格 (本)	JANコード 4986362	入数 (本)
ISJ-38	塩ビパイプ UJ40～UJ200	7.0	¥16,000	180092	2
	塩ビパイプ VP50～VP100				

延長アダプター ISJ38用

品番	標準価格	JANコード	入数 (本)
ICL-70	¥7,500	180177	1
ICL-100G	¥7,500	180184	1

100mmディスクグラインダー用

■オプション部品

コーティングダイヤモンド替刃

品番：ED38

標準価格

¥7,000

JANコード

4986362180160



延長アダプター（電動ドリル用）

品番：ICL-70

標準価格

¥7,500

接続すると深さ70～120mmまで使用可能。



ダクトインカッター



用途


壁面から飛び出したダクトパイプの内面からのギリギリ切断作業に。
壁面より奥への切断に。
室内側からの加工作業でのクロス壁へのスリキズ防止に。

仕様

使用電動機：
インパクトドライバ（12V以上）
充電ドリルドライバ（12V以上）
電気ドリル（回転用）
100mmディスクグラインダー（M10x P1.5）

特長

六角軸（6.35mm）スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
六角軸（6.35mm）スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
ダクトパイプの天面にそって平行切断する天場ガイドを採用。
天場ガイドの移動調整により切断長さ（深さ20～60mm）の変更が可能です。

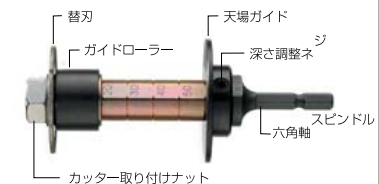

インパクトドライバ用

ダクトインカッター DC38使用例



品番	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)	標準価格 (本)	JANコード 4986362	入数 (本)
DC-38	アルミフレキパイプ・塩ビパイプ	7.0	¥16,000	180931	2
	スパイラルダクト・ポイド管等				

■オプション部品

コーティングダイヤモンド替刃

品番：ED38

標準価格

¥7,000

JANコード

4986362180160



延長アダプター（電動ドリル用）

品番：ICL-70

標準価格

¥7,500

接続すると深さ70～120mmまで使用可能。

