


一台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能 **こて2本搭載可能** 高出力小型温調式はんだこて

多様な組み合わせ (オプション)

マルチなこて部を組み合わせ、一台のステーションではんだ付け・はんだ除去・SMDリワークができます。
接続コネクタによって、使用できるこて部が若干異なりますので、下記表をご参照ください。

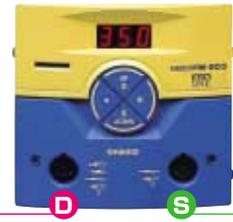

Dチャンネル
接続コネクタ

Sチャンネル
接続コネクタ

◎接続できるこて部

	こて部 (こて先/ノズル)	コンバージョンキット	仕様	品番・価格	チャンネル	詳細
はんだ付け	FM-2027 (T12シリーズ) ※製品には一本付属 P.152 こて先一覧	こて先別売 	消費電力：70W (24V) こて先アース間抵抗：<2Ω リーク電圧：<2mV 全長 (除コード)：188mm (こて先2.4D型を付けた場合) 重量 (除コード)：30g (こて先2.4D型を付けた場合) コード：1.2m	No.FM2027-04 13,125円 (12,500円 税別)	D S	
	FM-2026 ^{*1} (T13シリーズ) P.155 こて先・ノズル 組品一覧	別売 こて先別売 ノズル組品別売 	消費電力：70W (24V) こて先アース間抵抗：<2Ω リーク電圧：<2mV 全長 (除コード)：205mm (こて先2.4D型を付けた場合) 重量 (除コード)：45g (こて先2.4D型とノズル組品Cを付けた場合) コード：1.2m	No.FM2026-05 21,000円 (20,000円 税別)	D S	P.19
SMDリワーク	FM-2022 ^{*2} (T8シリーズ) P.151 こて先一覧	別売 こて先別売 	消費電力：140W (24V) 制御温度：200~400℃ こて先アース間抵抗：<2Ω リーク電圧：<2mV 全長 (除コード)：148mm (こて先SOP 25Lを付けた場合) 重量 (除コード)：64g (こて先SOP 25Lを付けた場合) コード：1.2m	No.FM2022-04 24,675円 (23,500円 税別)	D	P.70
	FM-2023 ^{*2} (T9シリーズ) P.151 こて先一覧	別売 	消費電力：140W (24V) 制御温度：200~400℃ こて先アース間抵抗：<2Ω リーク電圧：<2mV 標準こて先：1型 (No.T9-1) 全長 (除コード)：117mm (こて先型を付けた場合) 重量 (除コード)：37g (こて先型を付けた場合) コード：1.2m	No.FM2023-04 34,125円 (32,500円 税別)	D	P.70
はんだ除去	FM-2024 ^{*3} (N1シリーズ) P.151 ノズル一覧	別売 ノズル別売 	消費電力：70W (24V) 制御温度：350~450℃ こて先アース間抵抗：<2Ω リーク電圧：<2mV 全長 (除コード)：180mm (ノズルφ1.0mmを付けた場合) 重量 (除コード・ホース)：65g (ノズルφ1.0mmを付けた場合) コード・ホース：1.2m	No.FM2024-22 78,750円 (75,000円 税別)	D S	P.58

*1 FM-2026の使用には窒素ガス発生器、窒素ガス流量計が必要です。
*2 Dチャンネル接続コネクタにモデルFM-2022又はFM-2023を接続している場合、同時に使用することができません。どちらかを使用すると、使用していない側のこては自動的にスリープモードに入ります。
*3 両方モデルFM-2024を接続する場合にはそれぞれDCB (コントロールボックス) を接続してください。
*4 DCB (コントロールボックス) 仕様 電源 (AC 100V 50/60Hz)、消費電力 (12W)、出力 (24V)、真空発生方式 (エジェクター方式)、到達真空圧力 (93kPa (700mmHg))、吸入流量 (20L/min.)、リーク電圧 (<2mV)、供給空気圧力 (490kPa (5.0kgf/cm²)) 押しボタン/トリガーON時、圧縮空気消費量 (46L/min.)、外形寸法 (119 (W) × 45 (H) × 172 (D) mm)、重量 (1.2kg 除コード・ホース)

仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	140W
電源コード・プラグ	3芯ゴムコード・2極接地型プラグ付
制御温度	200~450℃
温度精度	無負荷時リップル温度±5℃
●ステーション部	
出力	24V
外形寸法	120 (W) × 120 (H) × 190 (D) mm
重量	2.7kg
●こて部 (FM-2027)	
消費電力	70W (24V)
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
全長 (除コード)	188mm (こて先2.4D型を付けた場合)
重量 (除コード)	30g (こて先2.4D型を付けた場合)
コード	1.2m

セット内容

FM-203 (No.FM203-02)

こて先別売 P.152 こて先一覧

こて先置き台 (No.B2756)
黄色スリーブ組品 (No.B3216)
コネクタ組品 (No.FM2027-02)
中継コード (No.B3253)
カード (No.B2972)
本体
こて台・クリーニングスポンジ付 (No.FH200-02)
電源コード (No.B2387)
耐熱パッド (No.B2300)

はんだこて
はんだ槽
はんだ付け関連
吸取器・リワーク
熱風器
吸煙器
静電気対策
測定器
シール機・マルチドライヤー
ホビー