

S.Sシリーズ(ステンレス、スチール長尺もの)・ブラケット

金属製長尺素材


金属

パイプ・棒

長尺


化成品

価格はオープン価格です

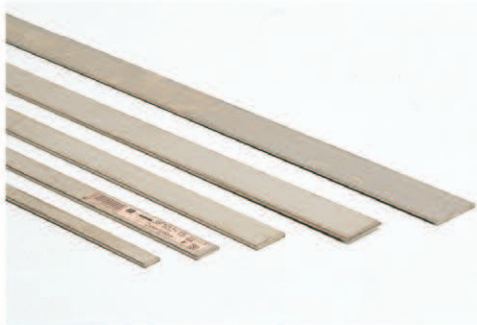

ステンレス平板(フラットバー) SUS304

サイズ	品番<1000mm>	入数	品番<2000mm>	入数
10mm×2mm	SF102-10	5	SF202-10	5
15mm×2mm	SF102-15	5	SF202-15	5
20mm×2mm	SF102-20	5	SF202-20	5
25mm×2mm	SF102-25	5	SF202-25	5
30mm×2mm	SF102-30	5	SF202-30	5

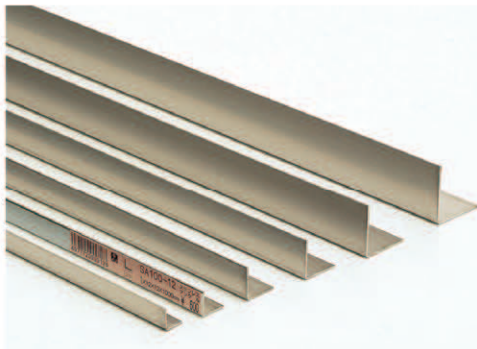

ステンレスアングル SUS304

サイズ	品番<1000mm>	入数	品番<2000mm>	入数
10mm×10mm×1mm	SA100-10	5	SA200-10	5
12mm×12mm×1mm	SA100-12	5	SA200-12	5
16mm×16mm×1mm	SA100-16	5	SA200-16	5
19mm×19mm×1mm	SA100-19	5	SA200-19	5
25mm×25mm×1mm	SA100-25	5	SA200-25	5
30mm×30mm×1mm	SA100-30	5	SA200-30	5



ステンレス丸棒 SUS304

サイズ	品番<995mm>	入数
径3mm	SM995-3	5
径6mm	SM995-6	5
径8mm	SM995-8	5
径9mm	SM995-9	5
径10mm	SM995-10	5



ステンレス丸パイプ SUS304

#400研磨品

サイズ	品番<1000mm>	入数	品番<2000mm>	入数
0.5mm×3mm	SP100-3	5	SP200-3	5
0.5mm×4mm	SP100-4	5	SP200-4	5
0.5mm×5mm	SP100-5	5	SP200-5	5
0.5mm×6mm	SP100-6	5	SP200-6	5
0.5mm×7mm	SP100-7	5	SP200-7	5
0.5mm×8mm	SP100-8	5	SP200-8	5
0.5mm×9mm	SP100-9	5	SP200-9	5



ブラケット

亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)

品番	品名	入数
BK3-4T	通しブラケット 3~4φ用	5
BK5-6T	通しブラケット 5~6φ用	5
BK7-8T	通しブラケット 7~8φ用	5
BK3-4E	止めブラケット 3~4φ用	5
BK5-6E	止めブラケット 5~6φ用	5
BK7-8E	止めブラケット 7~8φ用	5

特性用途
比較表