

自在ブッシュ

車材燃試 該当型番 P30

RoHS 適合 HF ハロゲンフリー

インシュロック タイ

パネル固定 用結束バンド

ケーブル・ 配管識別製品

セキュリティ 製品

結束工具

全自動結束 システム

固定 アクセサリ

電線保護 アクセサリ

保護・絶縁

ネットワーク 配線部材

 
 

標準グレード

屋内使用

- 色:乳白
- 材質:6ナイロン
- UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
- 常時使用温度範囲:-40℃~+85℃



6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、継ぎ足して使用することもできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。

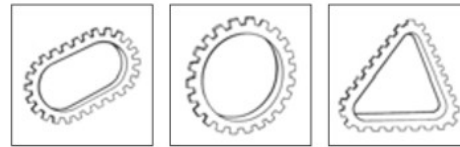

Article-No.	型番	寸法(mm)						販売単位(本)	
		適用板厚	L	T	A	B	C	袋	ケース
251-06008	TG-012	1.2	253	1.2	4.0	4.1	1.2	100	5,000
251-06009	TG-0125	1.2	505	1.2	4.0	4.1	1.2	100	2,000
251-06010	TG-016	1.6	253	1.2	4.1	4.1	1.6	100	5,000
251-06011	TG-0165	1.6	505	1.2	4.1	4.1	1.6	100	2,000
251-06012	TG-024	2.3	253	1.2	4.5	4.0	2.4	100	5,000
251-06013	TG-0245	2.3	505	1.2	4.5	4.0	2.4	100	2,000
251-06014	TG-032	3.2	253	1.2	5.5	4.1	3.2	100	5,000
251-06015	TG-0325	3.2	505	1.2	5.5	4.1	3.2	100	2,000
251-06016	TG-045	5.0	324	2.0	8.3	6.1	5.1	100	2,000
251-06017	TG-062	6.3	324	2.1	9.8	6.1	6.6	100	2,000
251-06018	TG-082	8.0	324	2.1	11.4	6.6	8.2	100	2,000
251-06019	TG-107	10.0	324	2.1	14.0	6.6	10.7	100	2,000
251-06020	TG-132	13.0	324	2.1	16.5	6.6	13.2	100	2,000

スパイラル チューブ

ヘララップ

編組 スリーブ

エッジ保護

配線ダクト