

6 - ⑪ ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

耐熱グレード

高温環境下

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2*

常時使用温度範囲 -40°C~+105°C

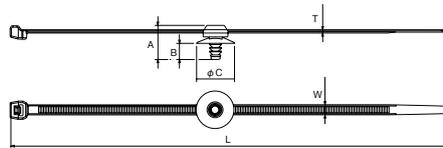

ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。

※T30ROSFT5-HSB、T30ROSFT6-HSB、T50ROSFT5-HSB、T50ROSFT6-HSB、T120ROSFT11-HSBは、UL94HBです。

型番	Article-No.	最大結束径(φmm)	寸法(mm)					φC(mm)	取付パネル厚(mm)		取付穴径(φmm)	適用メネジ	ループ引張強度(最小値) N (kgf) ※インシュロックタイの値	包装単位 *販売単位(本)	適用工具
			全長L	幅W	T	A	B		最小	最大					
T18															
T18ROSFT3-HSB	156-00352	20	100	2.5	1.0	10.2	4.0	13.0	1.5	3.0	M3	M3	80 (8.16)	100	1, 2, 3, 7
T18ROSFT4-HSB	156-00353	20	100	2.5	1.0	11.8	5.6	13.0	1.0	3.0	3.3-4.0	M4	80 (8.16)	100	1, 2, 3, 7
T30															
T30ROSFT4-HSB	156-00354	31	145	3.4	1.2	11.8	5.6	13.0	1.0	3.0	3.3-4.0	M4	135 (13.77)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T30ROSFT5-HSB	156-00355	31	145	3.4	1.2	13.2	6.9	16.0	0.7	3.0	4.5-5.0	M6	135 (13.77)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T30ROSFT6-HSB	156-00356	31	145	3.4	1.2	13.8	7.5	16.0	0.75	3.0	6.4-7.1	M8	135 (13.77)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50															
T50ROSFT5-HSB	156-00357	45	200	4.6	1.3	13.2	6.9	16.0	0.7	3.0	4.5-5.0	M6	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50ROSFT6-HSB	156-00358	45	200	4.6	1.3	13.8	7.5	16.0	0.75	3.0	6.4-7.1	M8	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50ROSFT7-HSB	156-00359	45	200	4.6	1.3	18.9	12.7	15.8	0.8	7.0	6.5-7.0	M8	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50ROSFT8-HSB	156-00360	45	200	4.6	1.3	17.4	11.5	16.0	0.8	6.0	7.7-8.0	貫通穴専用	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50ROSFT10-HSB	156-00361	45	200	4.6	1.3	18.5	12.2	18.2	0.8	5.0	9.7-10	M12	225 (22.94)	100	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50LOSFT7-HSB	156-00362	100	384	4.6	1.3	18.9	12.7	15.8	0.8	7.0	6.5-7.0	M8	225 (22.94)	50	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50LOSFT8-HSB	156-00363	100	384	4.6	1.3	17.4	11.5	16.0	0.8	6.0	7.7-8.0	貫通穴専用	225 (22.94)	50	1, 2, 4, 5, 7, 8
T50LOSFT10-HSB	156-00364	100	384	4.6	1.3	18.5	12.2	18.2	0.8	5.0	9.7-10	M12	225 (22.94)	50	1, 2, 4, 5, 7, 8
T120															
T120ROSFT11-HSB	156-00365	95	385	7.6	1.8	16.5	8.2	16.0	0.8	4.5	6.5-7.0	M8	535 (54.56)	50	4, 6, 8, 9

6 - ⑫ ファーツリーマウントタイ(1ピースタイプ)

耐熱・耐候グレード

高温・屋外環境下

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 黒


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+110°C

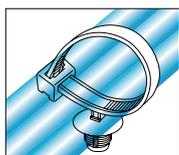

トラックや建機等、大型車の配管やホース固定用に開発された結束バンドです。引き抜き強度、引張強度共に高く、ガッチリと固定することが出来ます。さらに、屋外・高温環境下でもお使い頂ける材質を使用しています。マウント部とタイ部が一体型の1ピース構造のため、常に結束位置が固定されており、作業が容易に行なえます。取付パネル厚範囲が広いいため、一種類で多くの板厚に対応でき、部品点数の削減に貢献します。

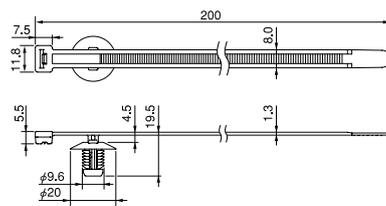

単位:mm

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)			取付パネル厚(mm)		取付穴径(φmm)	ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位(本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	T	最小	最大				
CM200-FT9J-HSW	157-00076	6.0	40	200	8.0	1.3	2.3	6.0	8.8-9.2	300 (30.59)	100	4, 8