

1 - ① マウントベース


標準グレード

屋内使用

RoHS適合

色 乳白


材質 66ナイロン

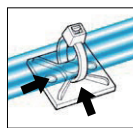

インシュロックタイは縦方向、横方向、いずれからでも結束できます。



粘着テープ付き

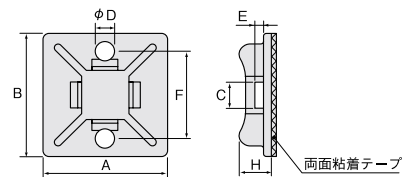

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。

粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選び下さい。

※表中の型番枠色は、P117の粘着テープ特長一覧に合わせて、色分けされています。

型番	Article-No.	寸法(mm)						
		A	B	φD	C	E	F	H
MB2								
MB2A	151-00520	13	13	-	2.6	1.2	-	4.2
MB3								
MB3A	151-00521	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB3A-L	151-00525	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB3A-VHB2	151-00528	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB4								
MB4A	151-00529	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB4A-L	151-00533	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB4A-VHB2	151-00536	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB5								
MB5A	151-00537	38	38	4.7	10.0	2.5	27.5	8.0

F 配線固定
アクセサリ

マウントベース

接着タイプ

ビス止めタイプ

スナッチ止め
タイプ

ダクト用
その他
アクセサリ

ヘラフック

標準グレード

屋内使用

RoHS適合

色 黒

材質 66ナイロン



粘着テープ付き

型番	Article-No.	寸法(mm)						
		A	B	φD	C	E	F	H
MB3								
MB3A-B	151-00522	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB3A-B-L	151-00523	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB3A-B-VHB2	151-00524	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB4								
MB4A-B	151-00530	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB4A-B-L	151-00531	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB4A-B-VHB2	151-00532	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB5								
MB5A-B	151-00538	38	38	4.7	10.0	2.5	27.5	8.0