


難燃グレード

屋内使用


RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 白 材質 66ナイロン

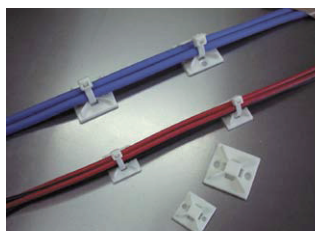

粘着テープ付き
 環境に優しいハロゲンフリータイプの新難燃グレード(MB3A-V0-HF、MB4A-V0-HF)は2010年6月に販売開始する予定です。

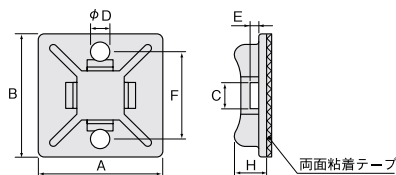

※表中の型番枠色は、P117の粘着テープ特長一覧に合わせて、色分けされています。

型番	Article-No.	寸法(mm)						
		A	B	φD	C	E	F	H
MB3								
MB3A-V0-HF	151-00849	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB4								
MB4A-V0-HF	151-00850	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5


1 - ② 低温接着・コンクリート用マウントベース

標準グレード


屋内使用

RoHS適合

色 乳白 材質 66ナイロン

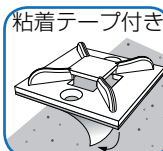

粘着テープ付き
 冬の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。
 ※BMC30のテープ剥離紙色は、白色です。

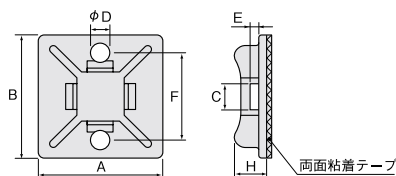

型番	Article-No.	寸法(mm)						
		A	B	φD	C	E	F	H
BMC30	151-00519	28	28	4.2	5.5	1.6	20	6.5

1 - ③ マウントベース(ビス止めタイプ)

標準グレード

屋内使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2


常時使用温度範囲 -40℃~+85℃



UL規格認定品

E64962

※ビス止めタイプの黒色はUL規格対象外です。

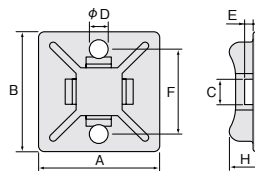

型番	Article-No.	色	寸法(mm)		使用ビス	寸法(mm)				
			A	B		φD	C	E	F	H
MB3										
MB3	151-00560	乳白	19	19	M3	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB3-B	151-00561	黒	19	19	M3	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0
MB4										
MB4	151-00563	乳白	28	28	M4	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB4-B	151-00564	黒	28	28	M4	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5
MB5										
MB5	151-00566	乳白	38	38	M4	4.7	10.0	2.5	27.5	8.0
MB5-B	151-00567	黒	38	38	M4	4.7	10.0	2.5	27.5	8.0

F 配線固定 アクセサリ

マウントベース

接着タイプ

ビス止めタイプ

スナップ止めタイプ

ダクト用その他アクセサリ

ヘラフック