

3 - ① タイマウント

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

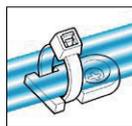

UL規格認定品
E64962

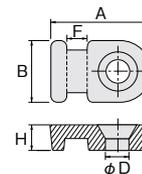

型番	Article-No.	寸法(mm)					使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
		A	B	φD	F	H				
MB1	151-00558	12.8	8.0	3.1	2.7	3.3	T18タイプまで	M3	100	20,000
MB2	151-00559	21.0	12.5	4.8	5.0	3.2	T60タイプまで	M4	100	10,000

3 - ② タイマウント

標準グレード

屋内使用

RoHS適合



HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

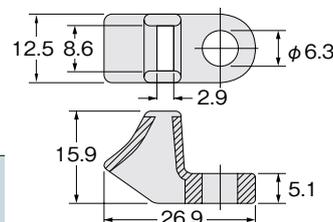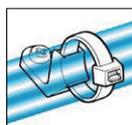

型番	Article-No.	使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
CL8	151-26819	T120タイプまで	M6	100	5,000

単位:mm

3 - ③ タイマウント

標準グレード

屋内使用

RoHS適合



HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

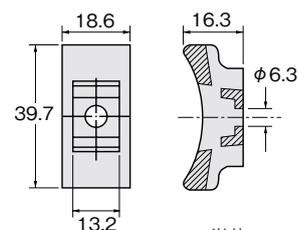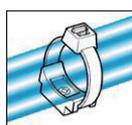

型番	Article-No.	使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
LKCSF1	151-27219	LK5タイプまで	M6	100	1,000

単位:mm

3 - ④ タイマウント

標準グレード

屋内使用

RoHS適合



HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

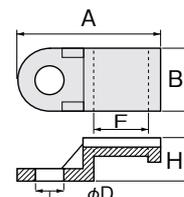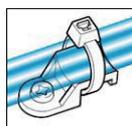

型番	Article-No.	寸法(mm)					使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
		A	B	φD	F	H				
TY3F1	151-23319	19.0	8.0	3.5	4.8	5.8	T50タイプまで	M3	100	20,000
TY8F1	151-00568	22.4	10.0	4.5	8.3	6.8	T120タイプまで	M4	100	10,000

F
配線固定
アクリルセサリ

マウントベース

接着タイプ

ビス止めタイプ

スナップ止め

ダクト用
アクリルセサリ
その他

ヘラフック