

3 - ⑤ タイマウント

標準グレード

屋内使用

RoHS適合


HFハロゲンフリー

色 乳白

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

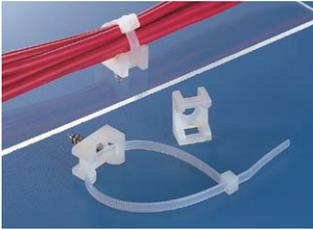

UL規格認定品
E64962

UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP26「UL取得製品一覧」をご参照ください。

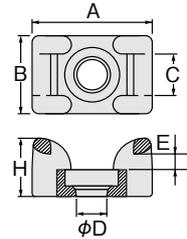

型番	Article-No.	寸法(mm)						使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
		A	B	φD	C	E	H				
KR5G5	151-00546	15.1	9.6	4.5	5.0	1.5	6.9	T50タイプまで	M4	100	20,000
KR6G5	151-00607	17.8	11.8	4.5	6.4	2.4	8.8	T60タイプまで	M4	100	10,000
KR7G5	151-00548	24.8	14.3	4.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	M4	100	5,000
KR8G5-5	151-00553	24.8	14.3	5.2	8.3	2.4	12.0	T120タイプまで	M5	100	5,000
KR8G5	151-00552	24.8	14.3	6.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	M6	100	5,000
KR9G5	151-00556	30.2	16.1	4.5	10.0	2.5	14.0	T150タイプまで	M4	100	5,000
KR10G5	151-00544	40.5	18.1	4.5	13.0	3.5	16.0	LK5タイプまで	M4	50	2,500

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

型番	Article-No.	寸法(mm)						使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
		A	B	φD	C	E	H				
KR5G5-W	151-00547	15.1	9.6	4.5	5.0	1.5	6.9	T50タイプまで	M4	100	20,000
KR6G5-W	151-00608	17.8	11.8	4.5	6.4	2.4	8.8	T60タイプまで	M4	100	10,000
KR7G5-W	151-00551	24.8	14.3	4.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	M4	100	5,000
KR8G5-W	151-00554	24.8	14.3	6.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	M6	100	5,000
KR9G5-W	151-00555	30.2	16.1	4.5	10.0	2.5	14.0	T150タイプまで	M4	100	5,000
KR10G5-W	151-00545	40.5	18.1	4.5	13.0	3.5	16.0	LK5タイプまで	M4	50	2,500

耐熱グレード

高温環境下

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 薄緑*

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+110°C

*温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

型番	Article-No.	寸法(mm)						使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
		A	B	φD	C	E	H				
KR7G5-HS	151-00550	24.8	14.3	4.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	M4	100	5,000

耐熱・耐薬品グレード

RoHS適合

色 青

材質 ぶつ素樹脂(ETFE)

UL難燃グレード(主原料) UL94V-0

常時使用温度範囲 -80°C~+170°C

型番	Article-No.	寸法(mm)						使用インシュロックタイ	使用ビス	包装単位 *販売単位(個)	ケース 入れ目(個)
		A	B	φD	C	E	H				
KR5G5-ETFE	151-00652	15.1	9.6	4.5	5.0	1.5	6.9	T50タイプまで	M4	100	20,000
KR6G5-ETFE	151-00653	17.8	11.8	4.5	6.4	2.4	8.8	T60タイプまで	M4	100	10,000
KR7G5-ETFE	151-00549	24.8	14.3	4.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	M4	100	5,000
KR8G5-ETFE	151-00654	24.8	14.3	6.5	8.3	2.4	12.1	T120タイプまで	M6	100	5,000

F 配線固定
アクセサリ
マウントベース
接着タイプ
ビス止めタイプ
スナップ止め
タイプ
ダクト用
その他
アクセサリ
ヘラフック